


SSHS/SSHL 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

SUS ステンレス  スペース

- ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
 - SSHS — SUSXM7製 (SUS304相当)
 - SSHL — SUS316L製
- SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。

- **SSHL** は **SSHS** と区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

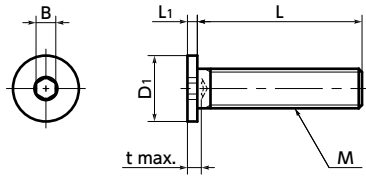

● 用途

機器・装置の省スペース化

● 材質・仕上げ


 


	SSHS	SSHL
本体	SUSXM7 (SUS304相当)	SUS316L
強度区分	A2-50	A4-70

- 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。

SSHS SUSXM7製

単位: mm


 
品番 	M(並目)		L 								D1	L1	B	t	最大締めつけトルク*1 (N・m)	質量 (g)	1袋入り数		
	ねじの呼び	ピッチ	4	5	6	8	10	12	16	20								25	30
SSHS-M2	M2	0.4	4	5	6	8	10	12				4	1.1	1.3	1.2	0.18	0.11 - 0.29	10	
SSHS-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12				5	1.3	1.3	1.5	0.36	0.23 - 0.47	10	
SSHS-M3	M3	0.5	4	5	6	8	10	12				6	1.3	1.5	2	0.6	0.36 - 0.69	10	
SSHS-M4	M4	0.7		5	6	8	10	12	16			8	1.5	2	2.5	1.5	0.83 - 1.6	10	
SSHS-M5	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25	9	1.5	3	3	3.1	0.73 - 3.3	10	
SSHS-M6	M6	1			6	8	10	12	16	20	25	30	10	1.5	3	4	5.3	1.2 - 5.5	10
SSHS-M8	M8	1.25				8	10	12	16	20	25	30	13	1.5	4	5	12	3 - 10	10
SSHS-M10	M10	1.5					10	12	16	20	25	30	16	1.5	5	6	25	4.6 - 15	10

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。






SSHL SUS316L製

単位: mm

品番 	M(並目)		L 				D1	L1	B	t	最大締めつけトルク*1 (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12							
SSHL-M3	M3	0.5	6	8	10		6	1.3	1.5	2	1	0.44 - 0.61	10
SSHL-M4	M4	0.7	6	8	10		8	1.5	2	2.5	2	0.89 - 1.2	10
SSHL-M5	M5	0.8		8	10	12	9	1.5	3	3	5	0.98 - 1.5	10

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

 バラ売り	 クリーン洗浄・クリーン梱包	 ねじカット	 ゆるみ止め	 脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金

● 関連商品

薄板固定用を標準化。SSHS-UC



一部サイズは、クリーン洗浄・クリーン梱包済みの **SSHS-UCL** があります。クリーン洗浄・クリーン梱包済みの **SSHL-UCL** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSHL-M5-12