


JAD/JADS マグネット用吸着プレート

SUS ステンレス

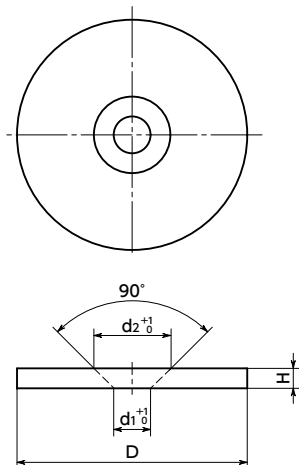

- 磁性のある金属材料で作られたプレート。
- プラスティック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
- **JAD** —— スティール製
- **JADS** —— ステンレス製
- 取り付けには市販の六角穴付き皿ボルト (JIS B 1194) や十字穴付き皿小ねじ (JIS B 1111 附属書) を使用してください。ねじは付属していません。

品番	ねじ径
JAD-12	M3
JAD-17	M4
JAD-27	M5
JAD-34	M5
JAD-45	M5
JAD-64	M5
JADS-27	M5
JADS-45	M4

- 十字穴付き皿タッピンねじ (JIS B 1122 附属書) や十字穴付き皿木ねじ (JIS B 1112) などをご使用いただけます。

- 材質・仕上げ



	JAD	JADS
本体	SUM22L 三価クロメート処理	SUS430

JAD スティール製

単位: mm

品番	D	H	d1	d2	質量 (g)
JAD-12	12 ±0.1	2	3.5	6.5	2
JAD-17	17 ±0.1	2	5.5	8.5	3
JAD-27	27 ±0.2	3	5.5	11	12
JAD-34	34 ^{+0.8} _{+0.2}	3	5.5	11	21
JAD-45	45 ^{+0.5} _{+0.1}	3	5.5	11	37
JAD-64	64 ±0.3	3	5.5	11	74

JADS ステンレス製

単位: mm

品番	D	H	d1	d2	質量 (g)
JADS-27	27 ±0.2	3	5.5	11	12
JADS-45	45 ±0.2	2	5.5	8.5	24

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JADS-27