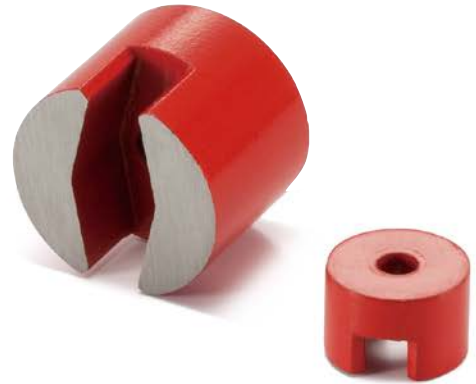
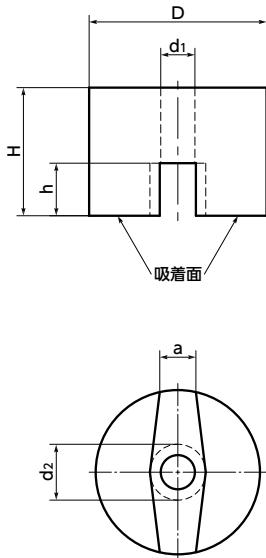


JBR ボタン形磁石

- ボタン形磁石。
- 材質・仕上げ

RoHS

	JBR-AN
磁石	アルニコ 塗装(赤)
耐熱温度	180℃

⚠ 使用上の注意

取りつけにスティールなどの磁性材料のねじを使用すると、吸着力が低下します。ステンレスなどの非磁性材料のねじを使用してください。

単位: mm

品番	吸着力(N)	D	H	d1	h	d2	a	質量(g)
JBR-AN-13	7	13	9.7	4.5	5	7	4.5	3
JBR-AN-19	18	19.1	12.7	4.8	6.5	8.7	5.6	7
JBR-AN-25	40	25.4	20	4.5	8	8.5	5.6	22
JBR-AN-32	66	31.8	25.4	7.5	12.7	12.7	8	44

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JBR-AN-25

◀ 1