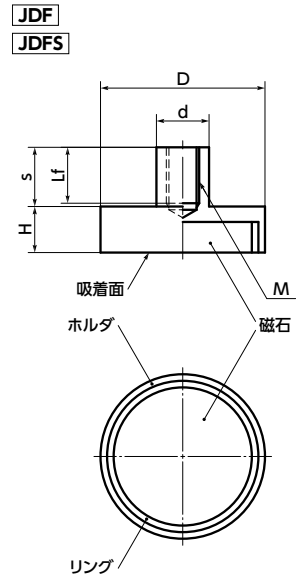


JDF/JDFS ホルダつきマグネット

- めねじタイプの平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。→ P.xxxx
- 3種類の磁石を標準化。
- **JDF** —— スティール製ホルダ
- **JDFS** —— ステンレス製ホルダ

JDF-HF ハードフェライト/ホルダ: スティール製

単位: mm

品番 ①	吸着力(N)	D	M(並目)		Lf	H	d	s	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
JDF-HF-10-M3	4	10 ± 0.1	M3	0.5	5	4.5 ^{+0.2} _{-0.1}	6 ± 0.1	7	4
JDF-HF-13-M3	10	13 ± 0.1	M3	0.5	5	4.5 ^{+0.2} _{-0.1}	6 ± 0.1	7	6
JDF-HF-16-M3	18	16 ± 0.1	M3	0.5	5	4.5 ^{+0.2} _{-0.1}	6 ± 0.1	7	8
JDF-HF-20-M3	30	20 ± 0.1	M3	0.5	5	6 ^{+0.2} _{-0.1}	6 ± 0.1	7	16
JDF-HF-25-M4	40	25 ± 0.1	M4	0.7	7	7 ^{+0.2} _{-0.2}	8 ± 0.2	8	33
JDF-HF-32-M4	80	32 ± 0.1	M4	0.7	7	7 ^{+0.2} _{-0.2}	8 ± 0.2	8	52
JDF-HF-40-M5	125	40 ^{+0.2} _{-0.1}	M5	0.8	8	8 ^{+0.3} _{-0.2}	10 ± 0.2	10	82
JDF-HF-50-M6	220	50 ^{+0.2} _{-0.1}	M6	1	10	10 ^{+0.4} _{-0.2}	12 ± 0.2	12	159
JDF-HF-63-M8	350	63 ^{+0.3} _{-0.1}	M8	1.25	10	14 ^{+0.5} _{-0.2}	15 ± 0.2	16	352
JDF-HF-80-M10	600	80 ^{+0.3} _{-0.1}	M10	1.5	15	18 ^{+0.5} _{-0.2}	20 ± 0.2	16	725
JDF-HF-100-M12	900	100 ^{+0.5} _{-0.1}	M12	1.75	18	22 ^{+0.5} _{-0.2}	22 ± 0.2	21	1370
JDF-HF-125-M14	1300	125 ^{+0.5} _{-0.1}	M14	2	20	26 ^{+0.5} _{-0.2}	25 ± 0.2	24	2520

JDF-SC サマコバ

単位: mm

品番 ①	吸着力(N)	D	M(並目)		Lf	H	d	s	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
JDF-SC-6-M3	5	6 ± 0.1	M3	0.5	6	4.5 ± 0.1	6 ± 0.1	7	2
JDF-SC-8-M3	11	8 ± 0.1	M3	0.5	6	4.5 ± 0.1	6 ± 0.1	7	3
JDF-SC-10-M3	20	10 ± 0.1	M3	0.5	6	4.5 ± 0.1	6 ± 0.1	7	4
JDF-SC-13-M3	40	13 ± 0.1	M3	0.5	6	4.5 ± 0.1	6 ± 0.1	7	6
JDF-SC-16-M4	60	16 ± 0.1	M4	0.7	6	4.5 ± 0.1	6 ± 0.1	7	8
JDF-SC-20-M4	90	20 ± 0.1	M4	0.7	7	6 ± 0.1	8 ± 0.2	7	16
JDF-SC-25-M4	150	25 ± 0.1	M4	0.7	7	7 ± 0.2	8 ± 0.2	7	33
JDF-SC-32-M5	220	32 ± 0.1	M5	0.8	8	7 ± 0.2	10 ± 0.2	8.5	52

● 材質・仕上げ



	JDF-HF	JDF-SC	JDF-ND	JDFS-HF
磁石	ハードフェライト	サマコバ	ネオジム ニッケルメッキ	ハードフェライト
ホルダ	SPCC相当 三価クロメート処理	SPCC相当 三価クロメート処理	SPCC相当 三価クロメート処理	SUS430相当
リング	ナイロン66	ナイロン66	ナイロン66	PPS
耐熱温度	200℃	200℃	80℃	220℃

JDF-ND ネオジム

単位: mm

品番 ①	吸着力(N)	D	M(並目)		Lf	H	d	s	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
JDF-ND-6-M3	5	6 ± 0.1	M3	0.5	6	4.5 ± 0.1	6 ± 0.1	7	2
JDF-ND-8-M3	13	8 ± 0.1	M3	0.5	6	4.5 ± 0.1	6 ± 0.1	7	3
JDF-ND-10-M3	25	10 ± 0.1	M3	0.5	6	4.5 ± 0.1	6 ± 0.1	7	4
JDF-ND-13-M3	60	13 ± 0.1	M3	0.5	6	4.5 ± 0.1	6 ± 0.1	7	6
JDF-ND-16-M4	95	16 ± 0.1	M4	0.7	6	4.5 ± 0.1	6 ± 0.1	7	8
JDF-ND-20-M4	140	20 ± 0.1	M4	0.7	7	6 ± 0.1	8 ± 0.2	7	16
JDF-ND-25-M4	200	25 ± 0.1	M4	0.7	7	7 ± 0.2	8 ± 0.2	7	33
JDF-ND-32-M5	350	32 ± 0.1	M5	0.8	8	7 ± 0.2	10 ± 0.2	8.5	52

JDFS-HF ハードフェライト/ホルダ: ステンレス製

単位: mm

品番 ①	吸着力(N)	D	M(並目)		Lf	H	d	s	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
JDFS-HF-25-M5	32	25 ± 0.1	M5	0.8	8.25	7 ^{+0.3} _{-0.2}	8	9	33
JDFS-HF-32-M5	64	32 ± 0.1	M5	0.8	9	7 ^{+0.3} _{-0.2}	8	9	52
JDFS-HF-40-M5	100	40 ^{+0.2} _{-0.1}	M5	0.8	9	8 ^{+0.3} _{-0.2}	8	8.5	82
JDFS-HF-50-M5	175	50 ^{+0.2} _{-0.1}	M5	0.8	9	10 ^{+0.4} _{-0.2}	8	8.5	159
JDFS-HF-63-M5	280	63 ^{+0.3} _{-0.1}	M5	0.8	9	14 ^{+0.5} _{-0.2}	8	8	352

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JDF-HF-20-M3