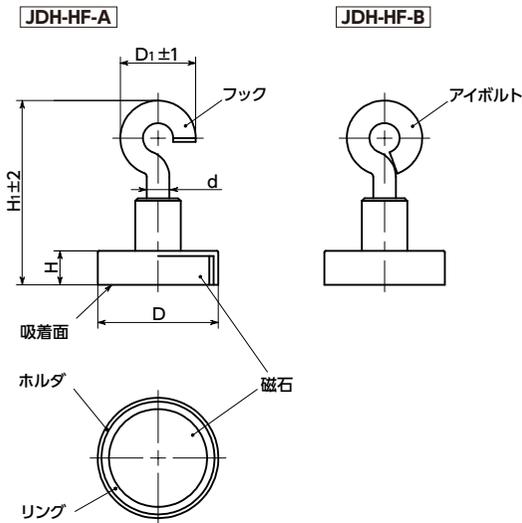


JDH-HF ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

- フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。
- 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。→ P.xxxx
- 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。

JDH-HF-A ————— フックつき

JDH-HF-B ————— アイボルトつき

- 材質・仕上げ



| | JDH-HF |
|-----------|---------------------|
| 磁石 | ハードフェライト |
| ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
| フック・アイボルト | SPCC相当 三価クロメート処理 |
| リング | ナイロン66 |
| 耐熱温度 | 200℃ |

JDH-HF-A フックつき **JDH-HF-B** アイボルトつき

単位：mm

| 品番 | 吸着力(N) | D | D1 | d | H1 | H | 質量(g) |
|-------------------------|--------|----|------|-----|------|-----|-------|
| JDH-HF-16-10-A | 18 | 16 | 10 | 2.5 | 24.5 | 4.5 | 14 |
| JDH-HF-25-13.5-A | 40 | 25 | 13.5 | 3.5 | 30.5 | 7 | 23 |
| JDH-HF-32-13.5-A | 80 | 32 | 13.5 | 3.5 | 30.5 | 7 | 42 |
| JDH-HF-40-13.5-A | 125 | 40 | 13.5 | 3.5 | 30.5 | 8 | 72 |
| JDH-HF-50-13.5-A | 220 | 50 | 13.5 | 3.5 | 32 | 10 | 149 |
| JDH-HF-63-13.5-A | 350 | 63 | 13.5 | 3.5 | 36 | 14 | 342 |
| JDH-HF-80-23-A | 600 | 80 | 23 | 5.5 | 57.5 | 18 | 720 |
| JDH-HF-16-10-B | 18 | 16 | 10 | 2.5 | 24.5 | 4.5 | 14 |
| JDH-HF-25-12.5-B | 40 | 25 | 12.5 | 3.5 | 30.5 | 7 | 23 |
| JDH-HF-32-12.5-B | 80 | 32 | 12.5 | 3.5 | 30.5 | 7 | 42 |
| JDH-HF-40-12.5-B | 125 | 40 | 12.5 | 3.5 | 30.5 | 8 | 72 |
| JDH-HF-50-12.5-B | 220 | 50 | 12.5 | 3.5 | 35 | 10 | 149 |
| JDH-HF-63-12.5-B | 350 | 63 | 12.5 | 3.5 | 38 | 14 | 342 |
| JDH-HF-80-20-B | 600 | 80 | 20 | 5.5 | 51.5 | 18 | 720 |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JDH-HF-16-10-A