


JDM ホルダつきマグネット

- おねじタイプの平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。→ P.xxxx
- 2種類の磁石を標準化。
- 材質・仕上げ

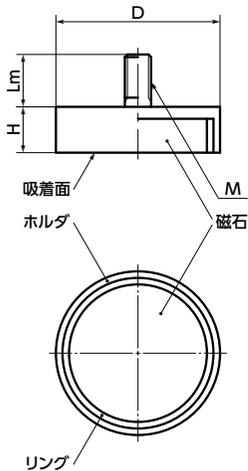

| | JDM-HF | JDM-ND |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 磁石 | ハードフェライト | ネオジム ニッケルメッキ |
| ホルダ | SUM22L相当 三価クロメート処理 | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
| リング | ナイロン66 | ナイロン66 |
| 耐熱温度 | 200℃ | 80℃ |

JDM-HF ハードフェライト

単位: mm

| 品番 1 | 吸着力 (N) | D | M(並目) | | Lm | H | 質量 (g) |
|--------------|---------|------------------------------------|-------|-----|----|-------------------------------------|--------|
| | | | ねじの呼び | ピッチ | | | |
| JDM-HF-10-M3 | 4 | 10 ±0.1 | M3 | 0.5 | 7 | 4.5 ^{+0.2} _{-0.1} | 3 |
| JDM-HF-13-M3 | 10 | 13 ±0.1 | M3 | 0.5 | 7 | 4.5 ^{+0.2} _{-0.1} | 5 |
| JDM-HF-16-M3 | 18 | 16 ±0.1 | M3 | 0.5 | 7 | 4.5 ^{+0.2} _{-0.1} | 7 |
| JDM-HF-20-M3 | 30 | 20 ±0.1 | M3 | 0.5 | 7 | 6 ^{+0.2} _{-0.1} | 15 |
| JDM-HF-25-M4 | 40 | 25 ±0.1 | M4 | 0.7 | 8 | 7 ^{+0.3} _{-0.2} | 27 |
| JDM-HF-32-M4 | 80 | 32 ±0.1 | M4 | 0.7 | 8 | 7 ^{+0.3} _{-0.2} | 44 |
| JDM-HF-47-M6 | 180 | 47 ^{+0.2} _{-0.1} | M6 | 1 | 8 | 9 ^{+0.5} _{-0.2} | 122 |
| JDM-HF-63-M6 | 350 | 63 ^{+0.3} _{-0.1} | M6 | 1 | 15 | 14 ^{+0.5} _{-0.2} | 339 |

JDM-ND ネオジム

単位: mm

| 品番 1 | 吸着力 (N) | D | M(並目) | | Lm | H | 質量 (g) |
|--------------|---------|---------|-------|-----|----|----------|--------|
| | | | ねじの呼び | ピッチ | | | |
| JDM-ND-10-M4 | 25 | 10 ±0.1 | M4 | 0.7 | 8 | 4.5 ±0.1 | 4 |
| JDM-ND-13-M5 | 60 | 13 ±0.1 | M5 | 0.8 | 8 | 4.5 ±0.1 | 6 |
| JDM-ND-16-M6 | 95 | 16 ±0.1 | M6 | 1 | 8 | 4.5 ±0.1 | 9 |
| JDM-ND-20-M6 | 140 | 20 ±0.1 | M6 | 1 | 10 | 6 ±0.1 | 17 |
| JDM-ND-25-M6 | 200 | 25 ±0.1 | M6 | 1 | 10 | 7 ±0.2 | 29 |
| JDM-ND-32-M6 | 350 | 32 ±0.1 | M6 | 1 | 10 | 7 ±0.2 | 46 |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JDM-ND-13-M5