


JPD ホルダつきマグネット

- 平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。→ P.xxxx
- 付属の六角穴付き皿ボルトを使用して固定してください。

● 材質・仕上げ

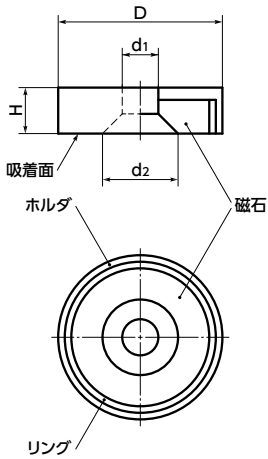

	JPD-AN
磁石	アルニコ
ホルダ	S20C相当 塗装(赤)
リング	真鍮/アルミニウム合金
六角穴付き皿ボルト	SUSXM7 (SUS304相当)
耐熱温度	180℃

⚠ 使用上の注意

スチールなどの磁性材料のねじを使用すると、吸着力が低下します。ステンレスなどの非磁性材料のねじを使用してください。

単位: mm

品番	吸着力 (N)	D	H	d1	d2	六角穴付き皿小ねじ	質量 (g)
JPD-AN-19	30	19	7.5 ± 0.3	3.7	8.7	M3×10	16
JPD-AN-29	40	29	8.5 ± 0.5	4.8	10.5	M4×12	42
JPD-AN-38	80	38	10.5 ± 0.3	4.8	10.5	M4×12	90

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JPD-AN-29