


JRWF ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ

- ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
- ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
- 錆肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
- ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
- めねじが2か所あり、マグネットに対して回転させたくないワークの取り付けに適しています。

● 材質・仕上げ

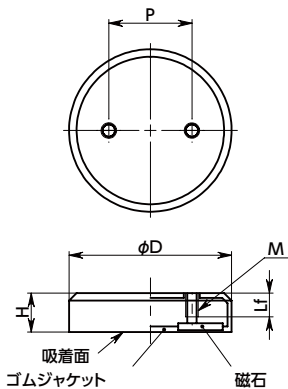

	JRWF-ND
磁石	ネオジム ニッケルメッキ
ゴムジャケット	TPE
ホルダ	SPCC相当 三価クロメート処理
耐熱温度	80℃

⚠ 使用上の注意

取り付け相手側にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。

単位：mm

品番	吸着力(N)	D	P	M(並目)		H	Lf	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ			
JRWF-ND-43-22-M4	85	43	22	M4	0.7	10.3	6	37
JRWF-ND-43-27-M5	85	43	27	M5	0.8	10.3	7	37
JRWF-ND-57-32-M6	175	57	32	M6	1	11.3	7	87
JRWF-ND-57-36-M6	175	57	36	M6	1	11.3	7	87

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JRWF-ND-43-27-M5