


JSM ホルダつきマグネット**JSM-AN****JSM-ND**

- 円筒形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。→ P.xxxx
- 2種類の磁石を標準化。

- 材質・仕上げ

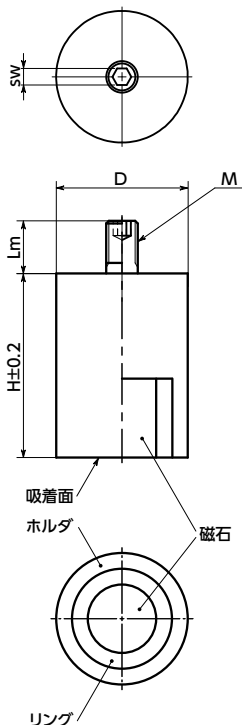

	JSM-AN	JSM-ND
磁石	アルニコ	ネオジム ニッケルメッキ
ホルダ	SUM22L相当 三価クロメート処理	SUM22L相当 三価クロメート処理
リング	真鍮/アルミニウム合金	ナイロン66
耐熱温度	450℃	80℃

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JSM-ND-20-M6**JSM-AN** アルニコ

単位: mm

品番	吸着力 (N)	D	M(並目)		H	Lm	sw	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ				
JSM-AN-6-M3	2	6	M3	0.5	20	7	1.5	5
JSM-AN-8-M3	4	8	M3	0.5	20	7	1.5	8
JSM-AN-10-M4	8.5	10	M4	0.7	20	8	2	13
JSM-AN-13-M4	12	13	M4	0.7	20	8	2	21
JSM-AN-16-M4	20	16	M4	0.7	20	10	2	32
JSM-AN-20-M6	40	20	M6	1	25	10	3	63
JSM-AN-25-M6	60	25	M6	1	35	10	3	135
JSM-AN-32-M8	160	32	M8	1.25	40	12	4	254
JSM-AN-40-M8	240	40	M8	1.25	50	15	4	490
JSM-AN-50-M10	400	50	M10	1.5	60	15	5	916
JSM-AN-63-M12	660	63	M12	1.75	65	20	6	1580

JSM-ND ネオジム

単位: mm

品番	吸着力 (N)	D	M(並目)		H	Lm	sw	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ				
JSM-ND-6-M3	6	6	M3	0.5	20	7	1.5	5
JSM-ND-8-M3	12	8	M3	0.5	20	7	1.5	8
JSM-ND-10-M4	24	10	M4	0.7	20	8	2	13
JSM-ND-13-M4	60	13	M4	0.7	20	8	2	21
JSM-ND-16-M4	90	16	M4	0.7	20	10	2	32
JSM-ND-20-M6	135	20	M6	1	25	10	3	63
JSM-ND-25-M6	190	25	M6	1	35	10	3	135
JSM-ND-32-M8	340	32	M8	1.25	40	12	4	254
JSM-ND-40-M8	700	40	M8	1.25	50	15	4	490
JSM-ND-50-M10	1000	50	M10	1.5	60	15	5	916
JSM-ND-63-M12	1700	63	M12	1.75	65	20	6	1580