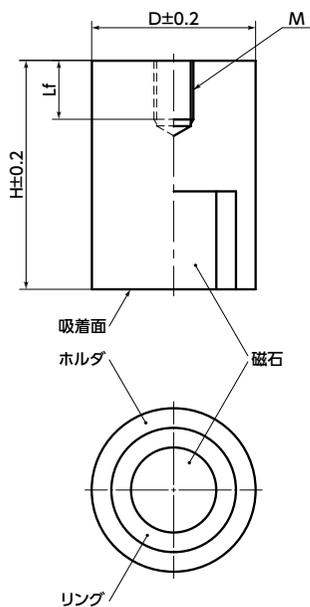


JSU ホルダつきマグネット

- めねじタイプの円筒形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属のホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。→ P.xxxx

● 材質・仕上げ

RoHS

	JSU-AN
磁石	アルニコ
ホルダ	SUM22L相当 塗装(赤)
リング	真鍮/アルミニウム合金
耐熱温度	180℃

単位: mm

品番	吸着力(N)	D	M(並目)		H	Lf	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ			
JSU-AN-12.5-M4	20	12.5	M4	0.7	16	6	14
JSU-AN-17-M6	26	17	M6	1	16	5	26
JSU-AN-21-M6	40	21	M6	1	19	7	49
JSU-AN-27-M6	65	27	M6	1	25	8	108
JSU-AN-35-M6	150	35	M6	1	30	9	220

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JSU-AN-21-M6