


SNFXS ヘキサロビュラ穴付き皿小ねじ



SUS ステンレス スペース

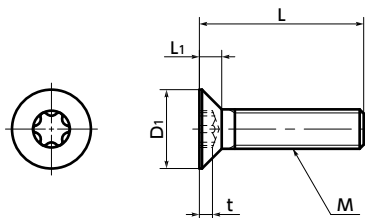

● 用途

ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ

● 材質・仕上げ



	SNFXS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNFXS-M5 - 20



- ヘキサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。
- 締めつけによる頭部の破損が起りにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 六角レンチやドライバなどの通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。機器・設備の分解・盗難・いたずら防止の用途としても使用できます。*2
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチ **SKX** もしくは、専用ビット **SKXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ **SKX-N** をご使用ください。
- ISO 14581に準拠。

*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

*2: ヘキサロビュラ穴用の工具は一般的に市販されています。いたずら防止を主目的とする場合は、いたずら防止ねじをご検討ください。→ P. xxxx

単位: mm

品番	M(並目)		L	D1	L1	適用レンチ	ヘキサロビュラ穴の番号 No.	t	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ								
SNFXS-M2	M2	0.4	4 5 6 8 10 12	3.8	1.2	SKX-6	6	0.64	0.14 - 0.29	20
SNFXS-M2.5	M2.5	0.45	4 5 6 8 10 12 16	4.7	1.5	SKX-8	8	0.79	0.27 - 0.65	20
SNFXS-M3	M3	0.5	5 6 8 10 12 16 20	5.5	1.65	SKX-10	10	0.83	0.49 - 1.1	20
SNFXS-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20 25	8.4	2.7	SKX-20	20	1.53	1 - 2.5	20
SNFXS-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30	9.3	2.7	SKX-25	25	1.51	2.2 - 4.8	20
SNFXS-M6	M6	1	10 12 16 20 25 30	11.3	3.3	SKX-30	30	1.78	3.9 - 7.4	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘキサロビュラレンチ



SKXB ヘキサロビュラショートビット



SKX-N 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ



SRD マグネットドライバ



バラ売り → P. xxxx

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

対応可・別料金

ねじカット → P. xxxx

対応可・別料金

ゆるみ止め → P. xxxx

対応可・別料金

脱落防止加工 → P. xxxx

対応不可