


SNPI1S 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ

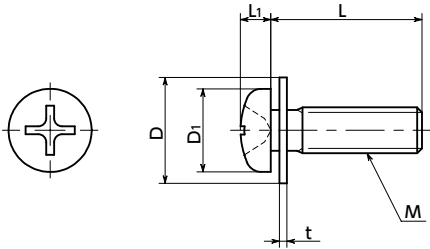

簡単作業 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SNPI1S
ねじ本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ねじ本体強度区分	A2-50
平座金	SUS304

- ステンレス製の座金組込み十字穴付きなべ小ねじ。
- ねじにISOの平座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称：I=1)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
- 用途

半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2	D1	D	L1	t	十字穴の番号	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ								
SNPI1S-M2.5	M2.5	0.45	5 6 8 10 12 16	4.5	6.5	1.7	0.5	1	0.32 - 0.61	10
SNPI1S-M3	M3	0.5	6 8 10 12 16	5.5	7	2	0.5	2	0.59 - 1.1	10
SNPI1S-M4	M4	0.7	8 10 12 16	7	9	2.6	0.8	2	1.4 - 8.1	10
SNPI1S-M5	M5	0.8	8 10 12 16	9	10	3.3	1	2	2.6 - 3.6	10

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNPI1S-M3 - 10



バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可