


SNPXS ヘキサロビュラ穴付きなべ小ねじ



SUS ステンレス スペース

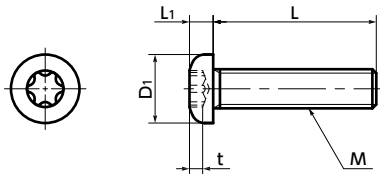

● 用途

ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ

● 材質・仕上げ



	SNPXS
材質	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNPXS-M5 - 20



- ヘキサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。
- 締めつけによる頭部の破損が起りにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 六角レンチやドライバなどの通常の工具では、取り付け・取りはずしができません。機器・設備の分解・盗難・いたずら防止の用途としても使用できます。*2
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SKX** もしくは、専用ビット **SKXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取り付け・取りはずしには、狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ **SKX-N** をご使用ください。
- ISO 14583に準拠。

*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

*2: ヘキサロビュラ穴用の工具は一般的に市販されています。いたずら防止を主目的とする場合は、いたずら防止ねじをご検討ください。➡ P. xxxx

単位: mm

品番	M(並目)		L										D1	L1	適用レンチ	ヘキサロビュラ穴の番号 No.	t	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30							
SNPXS-M2	M2	0.4	4	5	6	8	10	12					4	1.6	SKX-6	6	0.77	0.14 - 0.29	20
SNPXS-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12	16				5	2.1	SKX-8	8	1.04	0.27 - 0.65	20
SNPXS-M3	M3	0.5		5	6	8	10	12	16	20			5.6	2.4	SKX-10	10	1.27	0.49 - 1.1	20
SNPXS-M4	M4	0.7			6	8	10	12	16	20	25		8	3.1	SKX-20	20	1.66	1 - 2.5	20
SNPXS-M5	M5	0.8				8	10	12	16	20	25	30	9.5	3.7	SKX-25	25	1.91	2.2 - 4.8	20
SNPXS-M6	M6	1					10	12	16	20	25	30	12	4.6	SKX-30	30	2.42	3.9 - 7.4	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘキサロビュラレンチ



SKXB ヘキサロビュラショートビット



SKX-N 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ



SRD マグネットドライバ



バラ売り ➡ P. xxxx

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P. xxxx

対応可・別料金

ねじカット ➡ P. xxxx

対応可・別料金

ゆるみ止め ➡ P. xxxx

対応可・別料金

脱着防止加工 ➡ P. xxxx

対応可・別料金