


SNZ-TZB-ALK 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき)

ゆるみ止め
 微細

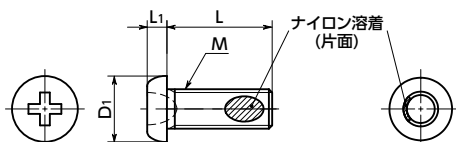

● 材質・仕上げ



	SNZ-TZB-ALK
本体	スチール 三価クロメート処理
ナイロン溶着	ナイロン11



- ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ(0番1種)。
- M1～M2.6。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

● 用途

ねじの戻り止め・脱落防止
機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

単位:mm

品番 	M(並目)		L 													D ₁	L ₁	十字穴の番号	最大締めつけ トルク(N・m)	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ																			
SNZ-M1-TZB-ALK	M1	0.25			3	4										1.8	0.5	0	0.01	0.02	50
SNZ-M1.2-TZB-ALK	M1.2	0.25	2	2.5	3	4	5									1.8	0.5	0	0.03	0.02 - 0.04	50
SNZ-M1.4-TZB-ALK	M1.4	0.3	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12				2	0.5	0	0.05	0.02 - 0.1	50
SNZ-M1.6-TZB-ALK	M1.6	0.35	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12				2.4	0.55	0	0.07	0.03 - 0.14	50
SNZ-M1.7-TZB-ALK	M1.7	0.35	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	14			2.5	0.5	0	0.09	0.04 - 0.19	50
SNZ-M2-TZB-ALK	M2	0.4	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	14	16	18	3	0.6	0	0.18	0.06 - 0.35	50
SNZ-M2.5-TZB-ALK	M2.5	0.45			3	4	5	6								3.8	0.9	0	0.32	0.14 - 0.22	50
SNZ-M2.6-TZB-ALK	M2.6	0.45		2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12				4	0.8	0	0.39	0.14 - 0.43	50

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNZ-M2-3-TZB-ALK

バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可