


SNZ2S 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種)

微細 SUS ステンレス

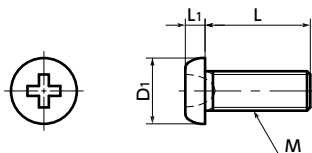

● 材質・仕上げ



	SNZ2S
本体	ステンレス



- 精密機器用の微細ねじ(0番2種)。
- M1.4～M2。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

● 用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2											D1	L1	十字穴の番号	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ		1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10						
SNZ2S-M1.4	M1.4	0.3												2.5	0.5	0	0.07	0.03 - 0.1	50
SNZ2S-M1.6	M1.6	0.35												2.8	0.55	0	0.1	0.04 - 0.12	50
SNZ2S-M1.7	M1.7	0.35												3.0	0.5	0	0.14	0.05 - 0.14	50
SNZ2S-M2	M2	0.4												3.5	0.6	0	0.22	0.07 - 0.21	50

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNZ2S-M2-3**1****2**

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可