




SPA-MC3 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種)

軽量 微細 高比強度

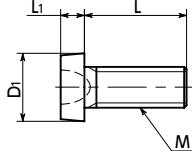

● 材質・仕上げ



	SPA-MC3
本体	RENY™*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) (アイボリ)
耐熱温度*2	105°C

*1: RENY™は三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。

*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- RENY™製の精密機器用微細ねじ(0番3種)。
- RENY™は引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビット [SKCHB] と専用マグネットドライバ [SRD] を組み合わせてご使用ください。

● 用途

冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止
電気・電子機器/海洋機器/メキキ設備

単位:mm

品番 1	M(並目) ねじの呼び 名	ピッチ 2	L	D1	L1	適用ビット	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N·m)	質量(g)	1袋 入り数
SPA-M1.2-MC3	M1.2	0.25	1.5 1.8 2 2.5 3 3.5 4	2	0.7	SKCHB-M1.2	116	0.031	0.038 - 0.04	10
SPA-M1.4-MC3	M1.4	0.3	2 2.5 3 3.5 4 6	2.5	0.8	SKCHB-M1.4	165	0.043	0.048 - 0.05	10
SPA-M1.6-MC3	M1.6	0.35	2 2.5 3 3.5 4 6	2.8	0.8	SKCHB-M1.6	154	0.057	0.078 - 0.08	10

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビット [SKCHB] と専用マグネットドライバ [SRD] を組み合わせてご使用ください。
専用ビット [SKCHB]



専用マグネットドライバ [SRD]



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPA-M1.2-2-MC3



バラ売り
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

脱落防止加工
対応不可