


SPC-N / SPC-W 樹脂ねじ(PC / 六角ナット・ワッシャ)

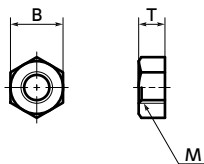

SPC-N




SPC-N

SPC-W



SPC-W

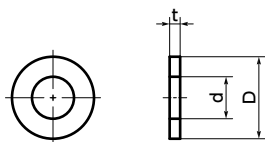

- PC (ポリカーボネート) はエンジニアリングプラスチックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*1 (min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 材質・仕上げ



	SPC-N / SPC-W
本体	PC (ポリカーボネート) (透明)
耐熱温度*1	115°C

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

● 用途

電気・電子機器/自動車

SPC-N 六角ナット

単位: mm

品番	M(並目)		B	T	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ				
SPC-M2-N	M2	0.4	4	1.6	0.019	50
SPC-M2.6-N	M2.6	0.45	5	2	0.043	50
SPC-M3-N	M3	0.5	5.5	2.4	0.052	50
SPC-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.12	50
SPC-M5-N	M5	0.8	8	4	0.18	50
SPC-M6-N	M6	1	10	5	0.37	20
SPC-M8-N	M8	1.25	13	6.5	0.37	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SPC-W ワッシャ

単位: mm

品番	d	D	t	呼び	質量 (g)	1袋入り数
SPC-2-W	2.1	4	0.5	2	0.0055	100
SPC-2.6-W	2.7	6	0.5	2.6	0.01	100
SPC-3-W	3.3	8	0.8	3	0.04	100
SPC-4-W	4.5	10	0.8	4	0.06	100
SPC-5-W	5.5	12	0.8	5	0.086	100
SPC-6-W	6.5	13	1	6	0.12	50
SPC-8-W	8.5	18	1.6	8	0.33	50

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPC-M4-N



バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱着防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可