




SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト

スペース

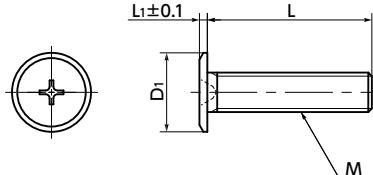

- 頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 十字穴にはQuaStix^{*1}を採用。QuaStix対応の専用ビット SKQBを使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。^{*2}

^{*1}: QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。

^{*2}: 通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。

- 表面処理の仕上がりの色を2種類から選択できます。

● 用途

機器・装置の省スペース化



● 材質・仕上げ

	SEQ-TZB	SEQ-TBZ
本体	SWCH 三価クロメート処理(シルバー)	SWCH 黒色三価クロメート処理

SEQ-TZB 三価クロメート処理(シルバー) SEQ-TBZ 黒色三価クロメート処理

単位:mm

品番①	M(並目)		L②						D1	L1	適用ビット	最大締めつけトルク (N·m)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	14	16						
SEQ-M3-TZB	M3	0.5	6	8	10	12	14	16	7	0.8	SKQB-1	0.7	0.39 - 0.64	50
SEQ-M4-TZB	M4	0.7		8	10	12	14	16	8	0.9	SKQB-2	1.8	0.8 - 1.4	50
SEQ-M3-TBZ	M3	0.5	6	8	10	12	14	16	7	0.8	SKQB-1	0.7	0.39 - 0.64	50
SEQ-M4-TBZ	M4	0.7		8	10	12	14	16	8	0.9	SKQB-2	1.8	0.8 - 1.4	50

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

十字穴付き超極低頭ボルト

SEQ-TZB | SEQ-TBZ 専用ビットです。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SEQ-M3-8-TBZ

① ② ①

1 バラ売り
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

ねじカット
対応可・別料金

ゆるみ止め
対応可・別料金

脱落防止加工
対応不可