


SPV-N/SPV-W 樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット・ワッシャ)



耐薬品


SPV-N

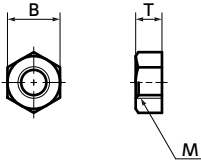

SPV-W



SPV-W

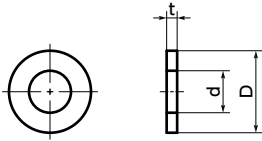

● 材質・仕上げ



	SPV-N / SPV-W
本体	PVDF (ポリフルッ化ビニリデン) (乳白)
耐熱温度*1	150℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
- 使用可能温度*1 (min./max.): -40℃/150℃
- 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
- 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx

● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント / 食品機械

SPV-N 六角ナット

単位: mm

品番	M(並目)		B	T	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ				
SPV-M3-N	M3	0.5	5.5	2.4	0.078	20
SPV-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.18	20
SPV-M5-N	M5	0.8	8	4	0.27	20
SPV-M6-N	M6	1	10	5	0.56	10
SPV-M8-N	M8	1.25	13	6.5	1.3	10
SPV-M10-N	M10	1.5	17	8	2.6	10
SPV-M12-N	M12	1.75	19	10	3.8	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SPV-W ワッシャ

単位: mm

品番	d	D	t	呼び	質量(g)	1袋入り数
SPV-3-W	3.2	7	0.5	3	0.028	20
SPV-4-W	4.3	9	0.8	4	0.071	20
SPV-5-W	5.3	10	1	5	0.1	20
SPV-6-W	6.4	12.5	1.6	6	0.26	10
SPV-8-W	8.4	17	1.6	8	0.49	10
SPV-10-W	10.5	21	2	10	0.93	10
SPV-12-W	13	24	2.5	12	0.96	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPV-M4-N



バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可