


# QPHSH-1-A4 スクリュープラグ

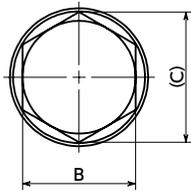

SUS ステンレス




OS 刻印マークなし



ES リフィルマーク



AS ドレンマーク

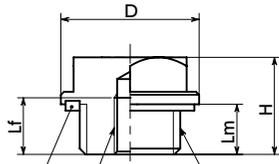

オイルシール

M1 (細目) または G (PF)

M2 (オイルディップスティック用めねじ)

- **QPHSH-1-A4** と **QPHAH-1** を区別するため、**QPHSH-1-A4** は本体底面に溝加工を施しています。

- 材質・仕上げ



|        | QPHSH-1-A4 |
|--------|------------|
| 本体     | SUS316L相当  |
| オイルシール | フッ素ゴム・茶    |



- 本体がSUS316L相当のスクリュープラグ。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。  
**QPHSH-M-1-A4** —メートル細目ねじ  
**QPHSH-G-1-A4** —管用平行ねじ
- 使用可能温度：180℃
- 商品記号により、六角部の刻印マークが選択できます。

| 商品記号 | 刻印マーク   |
|------|---------|
| OS   | なし      |
| ES   | リフィルマーク |
| AS   | ドレンマーク  |

単位：mm

| 品番                    | D  | M1 (細目) |     | G (PF) |       | Lm | M2 (並目) |   | Lf   | H  | B    | C   | 質量 (g) |
|-----------------------|----|---------|-----|--------|-------|----|---------|---|------|----|------|-----|--------|
|                       |    | ねじの呼び   | ピッチ | ねじの呼び  | ねじの呼び |    | ピッチ     |   |      |    |      |     |        |
| QPHSH-19-M14-1.5-1-A4 | 19 | M14     | 1.5 | —      | 8     | M5 | 0.8     | 8 | 15.5 | 15 | 17.3 | 20  |        |
| QPHSH-22-M16-1.5-1-A4 | 22 | M16     | 1.5 | —      | 8     | M5 | 0.8     | 8 | 15.5 | 18 | 20.8 | 29  |        |
| QPHSH-26-M20-1.5-1-A4 | 26 | M20     | 1.5 | —      | 8.5   | M5 | 0.8     | 8 | 16   | 21 | 24.3 | 44  |        |
| QPHSH-32-M26-1.5-1-A4 | 32 | M26     | 1.5 | —      | 9     | M5 | 0.8     | 8 | 17   | 27 | 31.2 | 78  |        |
| QPHSH-40-M33-1.5-1-A4 | 40 | M33     | 1.5 | —      | 11    | M5 | 0.8     | 8 | 19.5 | 32 | 37   | 136 |        |
| QPHSH-19-G1 / 4-1-A4  | 19 | —       | —   | G1/4   | 8     | M5 | 0.8     | 8 | 15.5 | 15 | 17.3 | 20  |        |
| QPHSH-22-G3 / 8-1-A4  | 22 | —       | —   | G3/8   | 8     | M5 | 0.8     | 8 | 15.5 | 18 | 20.8 | 29  |        |
| QPHSH-26-G1 / 2-1-A4  | 26 | —       | —   | G1/2   | 8.5   | M5 | 0.8     | 8 | 16   | 21 | 24.3 | 44  |        |
| QPHSH-32-G3 / 4-1-A4  | 32 | —       | —   | G3/4   | 9     | M5 | 0.8     | 8 | 17   | 27 | 31.2 | 78  |        |
| QPHSH-40-G1-1-A4      | 40 | —       | —   | G1     | 11    | M5 | 0.8     | 8 | 19.5 | 32 | 37   | 136 |        |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## QPHSH-19-G1/4-OS-1-A4

