


SFT/SFTS 配管用テーパスクリュープラグ (沈みプラグ)



SUS ステンレス

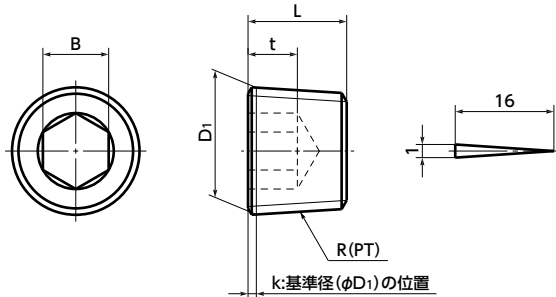

- 沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ
- **SFT-PS** **SFTS-PS** は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。
- プレコートシールは、耐油性・耐ガンリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。
- 用途

油圧機器 / 空圧機器 / 一般産業機械

● 材質・仕上げ

RoHS

	SFT	SFT-PS	SFTS	SFTS-PS
本体	S45C (硬度 32 - 42HRC) 四三酸化鉄皮膜 (黒)	S45C (硬度 32 - 42HRC) 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUSXM7 (SUS304相当)	SUSXM7 (SUS304相当)

SFT | SFT-PS スチール製・四三酸化鉄皮膜

単位: mm

SFT シールなし	SFT-PS プレコートシール	共通寸法							1袋 入り数
品番	品番	R(PT) ねじの呼び	D1*1	k	L	B	t	質量(g)	
SFT-0.5	SFT-0.5-PS	R1/16	7.723	0.45	6	4	3	2	10
SFT-1	SFT-1-PS	R1/8	9.728	0.45	7	5	3.5	3	10
SFT-2	SFT-2-PS	R1/4	13.157	0.7	8.9	6	4.5	6	10
SFT-3	SFT-3-PS	R3/8	16.662	0.7	10	8	5	11	10
SFT-4	SFT-4-PS	R1/2	20.955	0.9	12	10	6	21	5

*1: D1寸法は参考値(理論値)になります。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SFTS | SFTS-PS ステンレス製

単位: mm

SFTS シールなし	SFTS-PS プレコートシール	共通寸法							質量(g)
品番	品番	R(PT) ねじの呼び	D1*1	k	L	B	t		
SFTS-0.5	SFTS-0.5-PS	R1/16	7.723	0.45	6	4	3	2	
SFTS-1	SFTS-1-PS	R1/8	9.728	0.45	7	5	3.5	3	
SFTS-2	SFTS-2-PS	R1/4	13.157	0.7	8.9	6	4.5	6	
SFTS-3	SFTS-3-PS	R3/8	16.662	0.7	10	8	5	11	
SFTS-4	SFTS-4-PS	R1/2	20.955	0.9	12	10	6	21	

*1: D1寸法は参考値(理論値)になります。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SFT-3-PS



クリーン洗浄・クリーン梱包サービスは **SFTS** のみ対応可・別料金です。

1. バラ売り → P. xxxx	2. クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	3. ねじカット → P. xxxx	4. ゆるみ止め → P. xxxx	5. 脱落防止加工 → P. xxxx
対応可・別料金	一部商品是对应可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可