
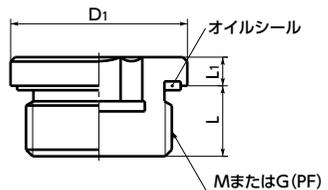


SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

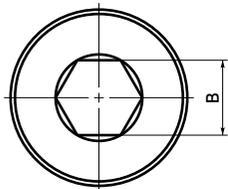

- 高油圧仕様のスクリュープラグ。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
- 使用可能温度：180℃

● 用途

油圧機器 / 空圧機器 / 一般産業機械

● 材質・仕上げ



	SPN-H
本体	SUM22L 三価クロメート処理
オイルシール	VITON*1 (緑)

*1: VITONはケマーズ社の登録商標です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPN-M16-H



SPN-H メートル細目ねじ

単位: mm

品番	M(細目) ねじの呼び		D1	L1	L	B	使用可能温度 (℃)	許容圧力 (MPa)	許容締めつけトルク (N・m)	質量(g)
	呼び	ピッチ								
SPN-M8-H	M8	1	12	4	8	4	180	40	8	5
SPN-M10-H	M10	1	14	4	8	5	180	40	10	8
SPN-M12-H	M12	1.5	17	5	12	6	180	40	20	14
SPN-M14-H	M14	1.5	19	5	12	6	180	40	30	20
SPN-M16-H	M16	1.5	22	5	12	8	180	40	34	25
SPN-M18-H	M18	1.5	24	5	12	8	180	40	42	30
SPN-M20-H	M20	1.5	26	5	14	10	180	40	60	41
SPN-M22-H	M22	1.5	27	5	14	10	180	40	60	50
SPN-M24-H	M24	1.5	30	5	14	12	180	40	85	57
SPN-M26-H	M26	1.5	32	5	14	12	180	40	85	75
SPN-M27-H	M27	2	32	5	16	12	180	40	85	80
SPN-M30-H	M30	1.5	37	6.5	16	17	180	40	130	103
SPN-M33-H	M33	2	40	6.5	16	17	180	40	130	130
SPN-M42-H	M42	2	50	6.5	16	22	180	25	240	210
SPN-M48-H	M48	2	55	6.5	16	24	180	25	280	260

SPN-H 管用平行ねじ

単位: mm

品番	G (PF) ねじの呼び	D1	L1	L	B	使用可能温度 (℃)	許容圧力 (MPa)	許容締めつけトルク (N・m)	質量(g)
SPN-2-H	G1/4	19	5	12	6	180	40	26	26
SPN-3-H	G3/8	22	5	12	8	180	40	34	34
SPN-4-H	G1/2	27	5	14	10	180	40	60	60
SPN-6-H	G3/4	32	5	16	12	180	40	85	85
SPN-8-H	G1	40	6.5	16	17	180	40	130	130
SPN-10-H	G1 - 1/4	50	6.5	16	22	180	25	240	210
SPN-12-H	G1 - 1/2	55	6.5	16	24	180	25	280	240

1.バラ売り 1個から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	脱着防止加工 対応不可
--------------------------	-----------------------	---------------	---------------	----------------