


# SWN-M 薄形管用ナット

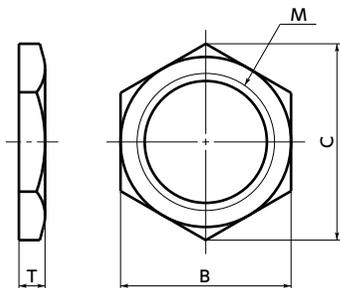

- 管用の薄形ナット。

- 用途

プラグの固定/配管・流体機器の接続

- 材質・仕上げ



	SWN
本体	SWRCH10R 三価クロメート処理

単位：mm

品番	M(細目)		B	C(約)	T	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ					
SWN-M6	M6	0.75	9	10.4	2	0.7	20
SWN-M7	M7	0.75	11	12.7	2	1	20
SWN-M8	M8	0.75	11	12.7	2	0.9	20
SWN-M9	M9	0.75	12	13.9	2	0.9	20
SWN-M10	M10	0.75	14	16.2	2	1.4	20

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SWN-M6



バラ売り → P. xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	脱落防止加工 → P. xxxx
対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可