


Z部詳細

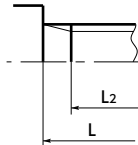

M4~M5



M6~M12

**PBSHS**

**PBSH**



- ボルトタイプのボールプランジャ。頭部座面で取り付け位置が決まります。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。  
➔ P.1239

● 材質・仕上げ



	PBSH スチール製	PBSHS ステンレス製
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303
ボール	SUJ2 (硬度 740 - 900HV10)	SUS420C (硬度 54 - 60HRC)
スプリング	SUS631J1	SUS631J1

単位: mm

品番 1 スチール製	品番 1 ステンレス製	M(並目)		s	L	L1	L2	D	D1	a	適用ボールボタン BB ➔ P.xxxx	荷重(N) min./max.	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ										
<b>PBSH-4</b>	<b>PBSHS-4</b>	M4	0.7	0.8	6.5	3	5	2.5	6	0.6	BB-5	8 / 14	2
<b>PBSH-5</b>	<b>PBSHS-5</b>	M5	0.8	0.9	8.5	4	6.7	3	8	0.8	BB-5	8 / 14	5
<b>PBSH-6</b>	<b>PBSHS-6</b>	M6	1	1	9	5		3.5	10	1	BB-6	11 / 18	8
<b>PBSH-8</b>	<b>PBSHS-8</b>	M8	1.25	1.5	11	5.5		4.5	13	1.2	BB-8	18 / 31	10
<b>PBSH-10</b>	<b>PBSHS-10</b>	M10	1.5	2	14	6		6	16	1.5	BB-10	24 / 45	15
<b>PBSH-12</b>	<b>PBSHS-12</b>	M12	1.75	2.5	15	7		8	18	2	BB-12	26 / 49	20

● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン **BB** をご使用ください。

➔ P.xxxx



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PBSHS-8**



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 ➔ P.1640

お問い合わせください

🌀 ゆるみ止め ➔ P.1645

対応可・別料金

🔪 レーザ刻印 ➔ P.1656

対応不可