

● 材質・仕上げ



	PCF-B / PCF-BS*1	PCF-BN / PCF-BSN*1
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303
ピン	SUM22L (硬度700±50HV) 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303 窒化処理
スプリング	SUS631J1	SUS631J1

\*1: **PCF-BS** **PCF-BSN** は **PCF-B** **PCF-BN** と区別するため、ねじ部に2本線のレーザー刻印を施しています。

- スティール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。  
➡ P.xxxx
- 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプが選択できます。

末尾記号	材質	荷重タイプ
<b>B</b>	スティール	軽荷重
<b>BS</b>	スティール	重荷重
<b>BN</b>	ステンレス	軽荷重
<b>BSN</b>	ステンレス	重荷重


**PCF-B** **PCF-BN** 軽荷重 **PCF-BS** **PCF-BSN** 重荷重

単位: mm

品番 スティール製	品番 ステンレス製	M(並目)		s	L	D	a	適用ボールボタン BB	荷重(N) min./max.	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ							
<b>PCF-4-B</b>	<b>PCF-4-BN</b>	M4	0.7	1.5	9	1.8	0.6	BB-4	4.5 / 12.5	0.6
<b>PCF-5-B</b>	<b>PCF-5-BN</b>	M5	0.8	2	12	2.4	0.8	BB-5	5 / 13	0.9
<b>PCF-6-B</b>	<b>PCF-6-BN</b>	M6	1	2	14	2.7	1	BB-6	6 / 17	1.5
<b>PCF-8-B</b>	<b>PCF-8-BN</b>	M8	1.25	2	16	3.8	1.2	BB-8	16 / 33	3.5
<b>PCF-10-B</b>	<b>PCF-10-BN</b>	M10	1.5	2.5	19	4.5	1.5	BB-10	19 / 42	7
<b>PCF-12-B</b>	<b>PCF-12-BN</b>	M12	1.75	3.5	22	6	2	BB-12	22 / 57	10
<b>PCF-16-B</b>	<b>PCF-16-BN</b>	M16	2	4.5	24	8.5	2	BB-16	38 / 78	24
<b>PCF-20-B</b>	<b>PCF-20-BN</b>	M20	2.5	6.5	30	10	2.5	BB-16	39 / 81	43
<b>PCF-24-B</b>	<b>PCF-24-BN</b>	M24	3	8	34	13	3	BB-16	72 / 155	70
<b>PCF-6-BS</b>	<b>PCF-6-BSN</b>	M6	1	2	14	2.7	1	BB-6	11 / 25	1.5
<b>PCF-8-BS</b>	<b>PCF-8-BSN</b>	M8	1.25	2	16	3.8	1.2	BB-8	23 / 59	3.5
<b>PCF-10-BS</b>	<b>PCF-10-BSN</b>	M10	1.5	2.5	19	4.5	1.5	BB-10	20 / 54	7
<b>PCF-12-BS</b>	<b>PCF-12-BSN</b>	M12	1.75	3.5	22	6	2	BB-12	38 / 96	10
<b>PCF-16-BS</b>	<b>PCF-16-BSN</b>	M16	2	4.5	24	8.5	2	BB-16	50 / 100	24
<b>PCF-20-BS</b>	<b>PCF-20-BSN</b>	M20	2.5	6.5	30	10	2.5	BB-16	52 / 133	43
<b>PCF-24-BS</b>	<b>PCF-24-BSN</b>	M24	3	8	34	13	3	BB-16	91 / 223	70

● 使用例

リリース弁として。

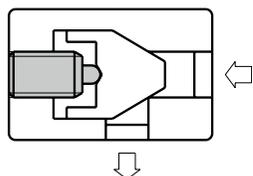

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PCF-10-BN**



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx

🌀 ゆるみ止め ➡ P.xxxx

🔪 レーザ刻印 ➡ P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応不可