


PLP ロングストロークプランジャ



- オイルブレーカ・ノックアウト・ポジションなどの用途に。
- ゆるみ止めナイロンロックつき。
- **PLP-S** 軽荷重
- **PLP-SS** 重荷重
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。
→ P.xxxx
- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

● 材質・仕上げ

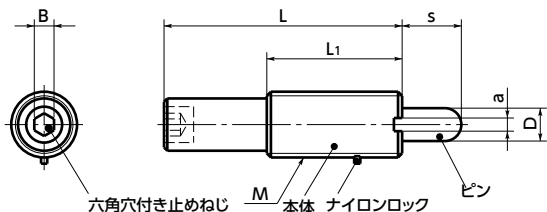

	PLP-S	PLP-SS
本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	S45C*1 四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き止めねじ	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン	スチール (硬度57-63HRC) 三価クロメート処理	スチール (硬度57-63HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング	SWPB	SWPB
ゆるみ止め	ナイロンロック	ナイロンロック

*1: **PLP-12-10-SS**の本体の材質は、SCM435相当になります。


PLP-16-20-S

PLP-S 軽荷重 **PLP-SS** 重荷重

単位: mm

品番	M(並目)		s	L1	L	D	a	B	適用ボールボタン BB	適用レンチ PPW	荷重(N) min./max.	質量(g)	ゆるみ止め
	ねじの呼び	ピッチ											
PLP-16B-10-S	M16	2	10	35	50	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	9.8 / 49	45	あり
PLP-16-10-S	M16	2	10	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	13 / 39	52	あり
PLP-16-15-S	M16	2	15	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	9.8 / 39	52	あり
PLP-16-20-S	M16	2	20	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	13 / 39	52	あり
PLP-16-30-S	M16	2	30	35	125	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	18 / 39	100	あり
PLP-24-15-S	M24	3	15	45	60	10	3.5	10	BB-16	PPW-24	20 / 98	105	あり
PLP-30-20-S	M30	3.5	20	45	70	15	3.5	14	BB-16	PPW-30	29 / 150	185	あり
PLP-12-10-SS	M12	1.75	10	35	43	5.5	2.5	4	BB-10	PPW-12	6.9 / 39	21	あり
PLP-16B-10-SS	M16	2	10	35	50	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	20 / 98	45	あり
PLP-16-10-SS	M16	2	10	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	26 / 78	52	あり
PLP-16-15-SS	M16	2	15	35	60	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	15 / 78	52	あり
PLP-16-20-SS	M16	2	20	35	85	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	17 / 78	70	あり
PLP-16-30-SS	M16	2	30	35	125	8	2.5	5	BB-12	PPW-16	20 / 78	100	あり
PLP-24-15-SS	M24	3	15	45	60	10	3.5	10	BB-16	PPW-24	39 / 200	105	あり
PLP-30-20-SS	M30	3.5	20	45	70	15	3.5	14	BB-16	PPW-30	49 / 290	185	あり

- 使用例
油着防止に。

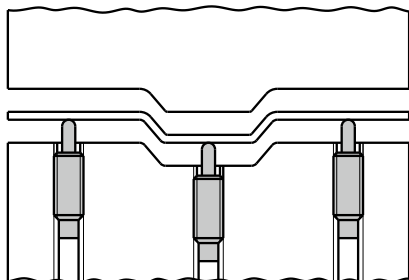

⚠ 使用上の注意

取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチ **PPW** を使用して、ピン側から行ってください。
六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

● 関連商品

ピン側からの取りつけ・取りはずしができる専用のプランジャレンチ **PPW** があります。



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

🔒 ゆるみ止め → P.xxxx

🔪 レーザ刻印 → P.xxxx

対応不可

ゆるみ止めつき

対応不可