


SUS ステンレス

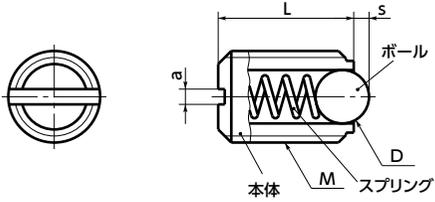

- 本体はプラスチック製。電気絶縁性があります。
- **PPP-P** はプラスチックボールを使用。ワークを傷つけません。
- 使用可能温度：-30℃～50℃
- 材質・仕上げ RoHS


	PPP-N	PPP-P
本体	ポリアセタール・青	ポリアセタール・青
ボール	SUS440	ポリアセタール・白
スプリング	SUS631J1	SUS631J1

PPP-N ステンレスボール **PPP-P** プラスティックボール

単位：mm

品番	品番	M(並目) ねじの呼び		s	L	D	a	適用ボールボタン BB → P.xxxx	荷重(N) min./max.	質量(g)
			ピッチ							
PPP-6-N	PPP-6-P	M6	1	1	14	3.5	1	BB-6	12 / 17	0.4
PPP-8-N	PPP-8-P	M8	1.25	1.5	16	5	1.2	BB-10	20 / 35	1.1
PPP-10-N	PPP-10-P	M10	1.5	2	19	6	1.5	BB-10	25 / 45	3

- 使用例
リミットスイッチとして。

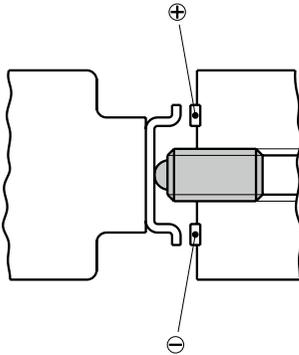

● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン **BB** があります。
→ P.xxxx



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PPP-6-P



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可