


# PPSS ボールプランジャ - 挿入タイプ

SUS ステンレス

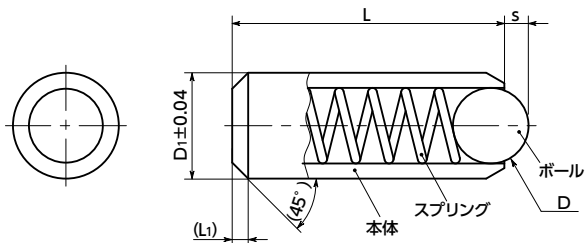

● 材質・仕上げ



	PPSS*1	PPSS-S*1
本体	SUS303	SUS303
ボール	SUS420C、焼入れ	SUS420C、焼入れ
スプリング	SUS631J1	SUS631J1

\*1: PPSS-SはPPSSと区別するため、ねじ部に2本線のレーザー刻印を施しています。

- 挿入タイプのボールプランジャ。
- 取り付け穴の推奨寸法公差はF8です。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。

商品記号	荷重タイプ
PPSS	軽荷重
PPSS-S	重荷重

⚠ 使用上の注意

挿入タイプのプランジャです。

圧入して取りつけると、破損の恐れがあります。

用途に応じて接着剤等にて固定してください。

PPSS 軽荷重 PPSS-S 重荷重

単位: mm

品番	D1	L	s	D	L1	適用ボールボタン	荷重 (N) min./max.	質量 (g)
PPSS-2	2	3.5	0.3	1	0.15	-	0.8 / 1.5	0.1
PPSS-2.5	2.5	5	0.4	1.5	0.15	-	2.8 / 4.7	0.2
PPSS-3	3	7	0.65	2	0.15	BB-4	4.5 / 7.5	0.3
PPSS-3.5	3.5	9	0.8	2.5	0.15	BB-5	6 / 14.5	0.5
PPSS-4	4	11	0.9	3	0.25	BB-5	8 / 14	0.7
PPSS-4.5	4.5	12	0.95	3.2	0.25	BB-5	9.5 / 16.5	0.9
PPSS-5	5	13	1	3.5	0.25	BB-6	11 / 18	1.3
PPSS-5.5	5.5	14	1.2	4	0.3	BB-8	15.5 / 25	1.6
PPSS-6	6	15	1.5	4.5	0.3	BB-8	18 / 31	1.9
PPSS-8	8	18	2	6	0.3	BB-10	24 / 45	6
PPSS-10	10	20	2.5	8	0.5	BB-12	26 / 49	9
PPSS-12	12	22	3.5	10	0.5	BB-16	41 / 86	13
PPSS-2-S	2	3.5	0.3	1	0.15	-	1.3 / 2.2	0.1
PPSS-2.5-S	2.5	5	0.4	1.5	0.15	-	4.7 / 7.1	0.2
PPSS-3-S	3	7	0.65	2	0.15	BB-4	7.8 / 11.6	0.3
PPSS-3.5-S	3.5	9	0.8	2.5	0.15	BB-5	12 / 18	0.5
PPSS-4-S	4	11	0.9	3	0.25	BB-5	15 / 22	0.8
PPSS-4.5-S	4.5	12	0.95	3.2	0.25	BB-5	18.7 / 25.1	1
PPSS-5-S	5	13	1	3.5	0.25	BB-6	19.3 / 26.6	1.5
PPSS-5.5-S	5.5	14	1.2	4	0.3	BB-8	25.1 / 39.2	2
PPSS-6-S	6	15	1.5	4.5	0.3	BB-8	36 / 60.5	3
PPSS-8-S	8	18	2	6	0.3	BB-10	57 / 103.5	6
PPSS-10-S	10	20	2.5	8	0.5	BB-12	61 / 110	9
PPSS-12-S	12	22	3.5	10	0.5	BB-16	68 / 143	14

● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン [BB] をご使用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## PPSS-5



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

🌀 ゆるみ止め  
対応不可

🔪 レーザ刻印  
対応不可