

- **PSSS-1** **PSSS-3** はオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- **PSS-2** **PSS-1** はゆるみ止めのためのナイロンロックつきです (M4を除く)。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。
→ P.xxxx
- 商品記号により材質・荷重タイプが選択できます。

商品記号	材質	荷重タイプ
PSS-2	スチール	軽荷重
PSS-1	スチール	重荷重
PSSS-1	ステンレス	重荷重
PSSS-3	ステンレス	極重荷重

PSS-2 軽荷重 **PSS-1** 重荷重



単位: mm

品番 <small>スチール製</small>	M(並目)		s	L	D	B	適用ボールボタン BB	荷重(N) min./max.	質量(g)	ゆるみ止め
	ねじの呼び	ピッチ								
PSS-4-2	M4	0.7	1.2	9	2.1	2	BB-4	1.6 / 5	0.6	なし
PSS-5-2	M5	0.8	1.5	12	2.65	2.5	BB-5	2 / 7.8	1	あり
PSS-6-2	M6	1	1.5	13	3.2	3	BB-8	2.9 / 9.8	1.5	あり
PSS-8-2	M8	1.25	2	15	4	4	BB-8	2.9 / 9.8	3	あり
PSS-10-2	M10	1.5	2.5	16	5	5	BB-10	4.9 / 15	5.5	あり
PSS-12-2	M12	1.75	3.5	20	6	6	BB-12	9.8 / 29	10	あり
PSS-16-2	M16	2	4.5	22	8	8	BB-12	9.8 / 29	20	あり
PSS-4-1	M4	0.7	1.2	9	2.1	2	BB-4	2 / 9	0.6	なし
PSS-5-1	M5	0.8	1.5	12	2.65	2.5	BB-5	4.9 / 15	1	あり
PSS-6-1	M6	1	1.5	13	3.2	3	BB-8	5.9 / 20	1.5	あり
PSS-8-1	M8	1.25	2	15	4	4	BB-8	5.9 / 20	3	あり
PSS-10-1	M10	1.5	2.5	16	5	5	BB-10	9.8 / 29	5.5	あり
PSS-12-1	M12	1.75	3.5	20	6	6	BB-12	9.8 / 29	10	あり
PSS-16-1	M16	2	4.5	22	8	8	BB-12	20 / 59	20	あり

● 使用例

金型の位置ぎめに。

ドリル穴の位置ぎめ用治具に。

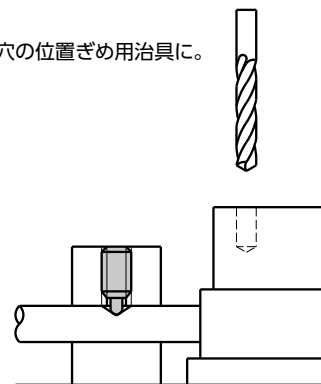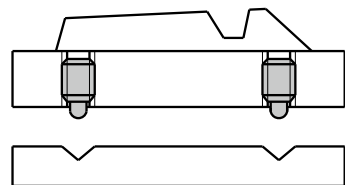

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx
対応可・別料金


レーザー刻印 → P.xxxx
対応不可

● 材質・仕上げ

	PSS-2 *1	PSS-1 *1	PSSS-1 / PSSS-3 *2
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS304相当
ピン	S45C (硬度56-60HRC) 三価クロメート処理	S45C (硬度56-60HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS440C (硬度55-60HRC)
スプリング	SWPB	SWPB	SUS631J1
ゆるみ止め	ナイロンロック	ナイロンロック	

*1: **PSS-1** と **PSS-2** とを区別するため、ピンの表面処理を変えています。

 *2: 識別のため、六角穴部に色がついています。



PSSS-1 重荷重 **PSSS-3** 極重荷重

単位: mm

品番 <small>ステンレス製</small>	M(並目)		s	L	D	B	適用ボールボタン BB	荷重(N) min./max.	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
PSSS-4-1	M4	0.7	1.2	9	2.1	2	BB-4	2 / 9	0.6
PSSS-5-1	M5	0.8	1.5	12	2.65	2.5	BB-5	4.9 / 15	1
PSSS-6-1	M6	1	1.5	13	3.2	3	BB-8	5.9 / 20	1.5
PSSS-8-1	M8	1.25	2	15	4	4	BB-8	5.9 / 20	3
PSSS-10-1	M10	1.5	2.5	16	5	5	BB-10	9.8 / 29	5.5
PSSS-12-1	M12	1.75	3.5	20	6	6	BB-12	9.8 / 29	10
PSSS-16-1	M16	2	4.5	22	8	8	BB-12	20 / 59	20
PSSS-4-3	M4	0.7	1.2	9	2.1	2	BB-4	4 / 11.5	0.6
PSSS-5-3	M5	0.8	1.5	12	2.65	2.5	BB-5	6 / 24.2	1
PSSS-6-3	M6	1	1.5	13	3.2	3	BB-8	9.4 / 29.5	1.5
PSSS-8-3	M8	1.25	2	15	4	4	BB-8	13.5 / 43.7	3
PSSS-10-3	M10	1.5	2.5	16	5	5	BB-10	19.1 / 53.3	5.5
PSSS-12-3	M12	1.75	3.5	20	6	6	BB-12	24.5 / 58.8	10
PSSS-16-3	M16	2	4.5	22	8	8	BB-12	26.6 / 78.7	20

● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン **BB** をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

