



PSTF-A*

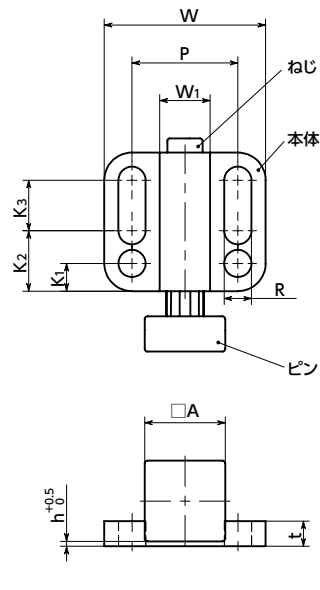

PSTF-B*

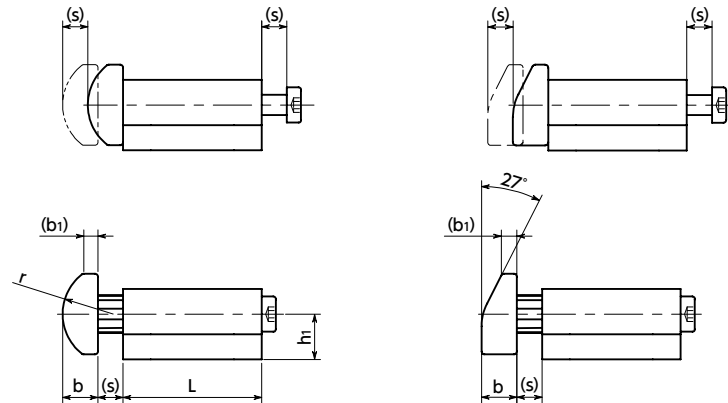


● 材質・仕上げ

	PSTF-KG	PSTF-NG	PSTF-NR
本体	亜鉛ダイカスト 粉体塗装 (つや消し黒)	亜鉛ダイカスト 粉体塗装 (つや消し黒)	亜鉛ダイカスト 粉体塗装 (つや消し黒)
ピン	ポリアセタール (黒)	SUS630	SUS630
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301
ねじ	スチール ニッケルメッキ	ステンレス	ステンレス




● 使用例

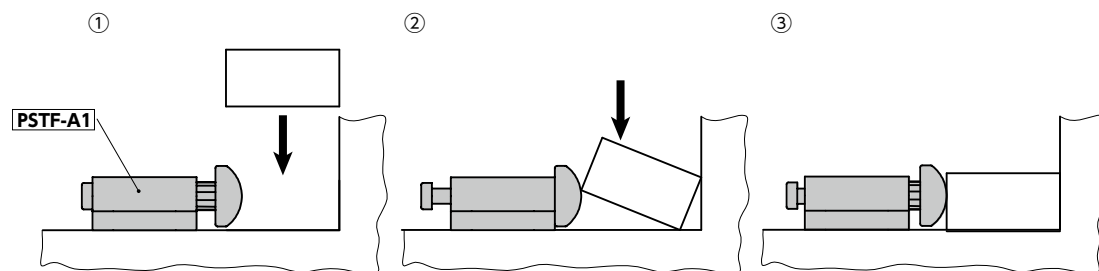

- ワークの位置決め用途に。
- 取り付けはフランジの丸穴もしくは長穴をご使用ください。
- 商品記号により、ピン材質およびローレットの有無が選択できます。

商品記号	ピン材質	ローレット
PSTF-KG	ポリアセタール (黒)	なし
PSTF-NG	SUS630	なし
PSTF-NR	SUS630	あり


PSTF-NR

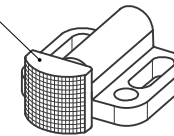


- 商品記号により、ピン形状が選択できます。

アーチ型

A1

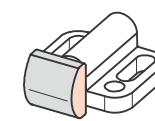


A2

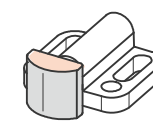


くさび型


B1

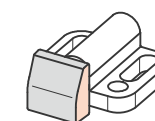


B2

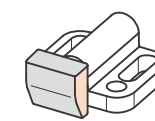

B3

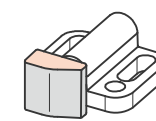

B4

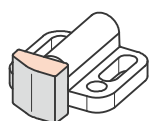

- 末尾記号により、荷重タイプが選択できます。


末尾記号	荷重タイプ
1	軽荷重
2	重荷重

品番	W	W1	R	h	h1	t	s	L	b	b1	P	K1	K2	K3	r	A	荷重 (N) min./max.	質量 (g)
PSTF-22-KG-1	22	7	3.3	1	6	4	2.8	16.5	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8 / 11	11
PSTF-32-KG-1	32	10	5.4	1	9	5	5	27.5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8 / 19	32
PSTF-39-KG-1	39	14.5	6.5	1	12	6	8.2	35	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17 / 33	70
PSTF-22-NG-1	22	7	3.3	1	6	4	2.8	16.5	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8 / 11	12
PSTF-32-NG-1	32	10	5.4	1	9	5	5	27.5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8 / 19	40
PSTF-39-NG-1	39	14.5	6.5	1	12	6	8.2	35	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17 / 33	94
PSTF-22-NR-1	22	7	3.3	1	6	4	2.8	16.5	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8 / 11	12
PSTF-32-NR-1	32	10	5.4	1	9	5	5	27.5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8 / 19	39
PSTF-39-NR-1	39	14.5	6.5	1	12	6	8.2	35	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17 / 33	93
PSTF-22-KG-2	22	7	3.3	1	6	4	2.8	16.5	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11 / 20	12
PSTF-32-KG-2	32	10	5.4	1	9	5	5	27.5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19 / 45	33
PSTF-39-KG-2	39	14.5	6.5	1	12	6	8.2	35	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27 / 75	71
PSTF-22-NG-2	22	7	3.3	1	6	4	2.8	16.5	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11 / 20	13
PSTF-32-NG-2	32	10	5.4	1	9	5	5	27.5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19 / 45	40
PSTF-39-NG-2	39	14.5	6.5	1	12	6	8.2	35	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27 / 75	96
PSTF-22-NR-2	22	7	3.3	1	6	4	2.8	16.5	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11 / 20	13
PSTF-32-NR-2	32	10	5.4	1	9	5	5	27.5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19 / 45	40
PSTF-39-NR-2	39	14.5	6.5	1	12	6	8.2	35	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27 / 75	94

単位: mm

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

 PSTF-22-A1-NR-1



クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

レーザ刻印

対応不可