

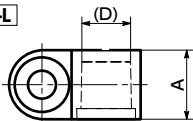
 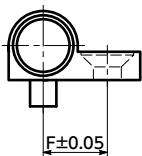




PPH-L

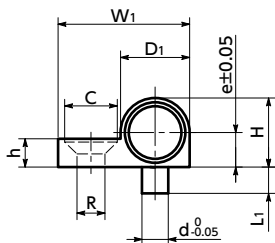

PPH-R



PPH-B

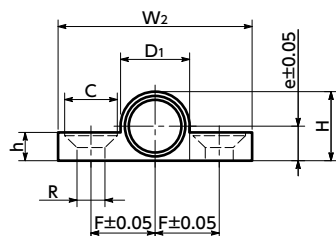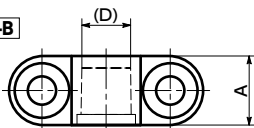

- プレスフィットプランジャ **PPR** **PPR-KU** **PPR-KD** (⇒ P.xxxx) 用のホルダ。
- 市販の皿小ねじを使用して機械・装置に固定します。
- 適用ねじ径
PPH-6 —— M3
PPH-8 —— M4
- 商品記号により、取り付けタイプが選択できます。❶
- 材質・仕上げ

	PPH
本体	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ



PPH-L 左側固定 **PPH-R** 右側固定 **PPH-B** 両側固定

単位: mm

品番	D	D1	A	W1	W2	H	h	e	d	L1	R	C	F	適用プランジャ PPR	質量 (g)
PPH-6-L	6	8.5	8.5	16		8.5	3.2	4.25	3	3	3.2	6.3	7.5	PPR-6	2
PPH-8-L	8	10.5	10.5	20		10.5	4.2	5.25	4	4	4.3	8.3	9.5	PPR-8	5
PPH-6-R	6	8.5	8.5	16		8.5	3.2	4.25	3	3	3.2	6.3	7.5	PPR-6	2
PPH-8-R	8	10.5	10.5	20		10.5	4.2	5.25	4	4	4.3	8.3	9.5	PPR-8	5
PPH-6-B	6	8.5	8.5		23.5	8.5	3.2	4.25			3.2	6.3	7.5	PPR-6	3
PPH-8-B	8	10.5	10.5		29.5	10.5	4.2	5.25			4.3	8.3	9.5	PPR-8	8

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PPH-6-R

商品
記号



クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め ⇒ P.xxxx
対応不可

レーザ刻印 ⇒ P.xxxx
対応不可