

## ● 材質・仕上げ




	PQC-W
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)

- クイックピンプランジャ **PQC** の位置合わせに使用できるカムリングです。
- 付属のねじを締めることにより、クイックピンプランジャ用カムリング **PQC-W** をすばやく取り付けることができます。
- カムリングの中心に対し、クイックピンプランジャの取り付け穴の中心がe寸法偏心しています。このため、カムリングを回転させて、微妙な位置合わせをすることが可能です。

## ● 取り付け

**PQC-W** への **PQC** の取り付けには打ち込みピン **PQC-S** をご使用ください。

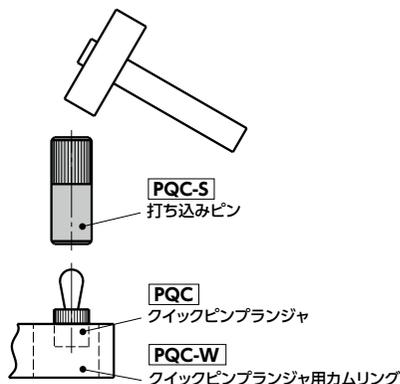

単位: mm

品番	L	d	D	D1	h	e	適用プランジャ	質量 (g)
<b>PQC-6-W</b>	9.9	6.2	12	12	10	2	PQC-3-SA, PQC-3-SB, PQC-3-KA, PQC-3-KB	5
<b>PQC-10-W</b>	11.9	10.2	16	16	12	2	PQC-5・6-SA, PQC-5・6-SB, PQC-5・6-KA, PQC-5・6-KB	10
<b>PQC-12-W</b>	13.9	12.2	18	18	14	2	PQC-8-SA, PQC-8-SB, PQC-8-KA, PQC-8-KB	13
<b>PQC-16-W</b>	17.9	16.2	25	25	18	3	PQC-10-SA, PQC-10-SB, PQC-10-KA, PQC-10-KB	35

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## PQC-6-W



クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

ゆるみ止め  
対応不可

レーザ刻印  
対応不可