

● 材質・仕上げ



	CLCA
本体	アルミニウム アルマイト処理(黒)
パワークランパー用 センタリングガイドブシュ CLGB	スチール 四三酸化鉄被膜(黒)
六角穴付きボルト	スチール 四三酸化鉄被膜(黒)


- 空気圧クランプ式のパワークランパーのシリンダー部をクランプして機械・装置に取り付けることができます。
- パワークランパー用センタリングガイドブシュ **CLGB** が付属しています。
センタリングガイドブシュを使用することで正確な位置決めが可能です。



品番	d	d ₁	d ₂	A	A ₁	A ₂	A ₃	B	B ₁	L	L ₁	L ₂	M	質量(g)
CLCA-28	28	6.5	11	51.35	35	25.85	16	38	16	39	36	26	M8	100
CLCA-40	40	8.5	13	61.35	39	29.35	21	48	21	54	51	38	M10	150
CLCA-50	50	10.5	16	72.35	47	33.85	26	58	26	64	61	45	M12	250

単位: mm

● 使用例

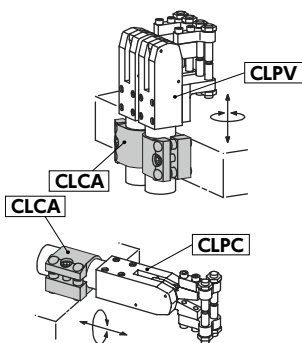

● 関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブシュ **CLGB** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

CLCA-28

