

● 材質・仕上げ




	CLCV-TF
本体	アルミニウム PTFE(四ふつ化エチレン)コーティング(緑)
パワークランパー用 センタリングガイドブシュ [CLGB]	スチール 四三酸化鉄被膜(黒)
六角穴付きボルト	スチール 四三酸化鉄被膜(黒)

- パワークランパー - 空気圧クランプ式 - 垂直クランプ - PTFEコーティング [CLPV-TF] 用のカバーです。
- [CLPV-TF] の背面を覆って、内部機構を汚れから保護します。
- 溶接スプレーや腐食から保護するために、PTFEコーティングをしています。
- 取り付け用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュ [CLGB] が付属しています。

単位: mm

品番	A	A1	B	B1	B2	M	d1	d2	d3	d4	H	H1	h1	質量(g)
CLCV-32-TF	32	22	76	17	5	M5	7	5.5	7	9	10	15.5	2.1	57
CLCV-42-TF	42	30	109	25	6.5	M6	9	6.5	9	11	12	20	2.1	104
CLCV-52-TF	52	37	131	30	7.5	M8	11	8.5	11	13	14	23	2.1	222
CLCV-62-TF	62	44	162	47	9	M10	13	10.5	13	16	16	27	3.1	638

● 使用例

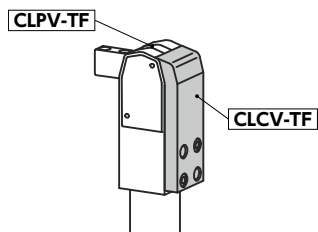

● 関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブシュ [CLGB] があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

CLCV-32-TF

