

● 材質・仕上げ




	CLCV
本体	アルミニウム アルマイト処理(黒)
パワークランパー用 センタリングガイドブシュ [CLGB]	スチール 四三酸化鉄被膜(黒)
六角穴付きボルト	スチール 四三酸化鉄被膜(黒)

- パワークランパー - 空気圧クランプ式 - 垂直クランプ [CLPV] 用のカバーです。
- [CLPV] の背面を覆って、内部機構を汚れから保護します。
- 取り付け用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュ [CLGB] が付属しています。

単位: mm

品番	A	A ₁	B	B ₁	B ₂	M	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	H	H ₁	h ₁	質量 (g)
CLCV-32	32	22	76	17	5	M5	7	5.5	7	9	10	15.5	2.1	56
CLCV-42	42	30	109	25	6.5	M6	9	6.5	9	11	12	20	2.1	104
CLCV-52	52	37	131	30	7.5	M8	11	8.5	11	13	14	23	2.1	230
CLCV-62	62	44	162	47	9	M10	13	10.5	13	16	16	27	3.1	639

● 使用例

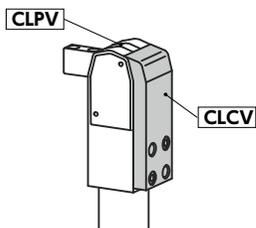

● 関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブシュ [CLGB] があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

CLCV-32

