



CLHE-*-1**

B寸法32mm - 52mm

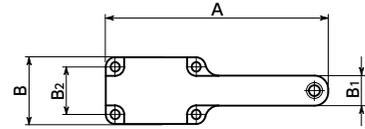


B寸法62mm


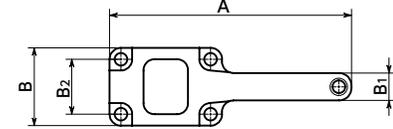


CLHE-*-2**

B寸法32mm - 52mm

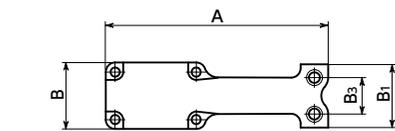

B寸法62mm

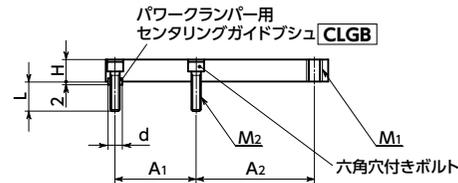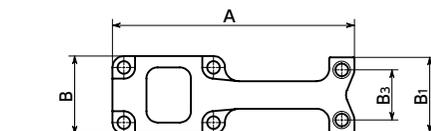

● 材質・仕上げ





	CLHE
本体	スチール (S45C相当) 無電解ニッケルメッキ
パワークランパー用 センタリングガイドブッシュ CLGB	スチール 四三酸化鉄被膜 (黒)
六角穴付きボルト	スチール 四三酸化鉄被膜 (黒)

- **CLPH** の本体に取りつけるクランピングボルト用ホルダーです。
- 品番の末尾記号により、取りつけるクランピングボルトの数を選択できます。
CLHE-*-1** ———— 1本取りつけタイプ
CLHE-*-2** ———— 2本取りつけタイプ
- **CLHE-***-2** は、二本のクランピングボルトを取りつけることでシート状のワークをクランプできます。
 シート状のワークをクランプする場合、ギザボールつきクランピングボルト **SCB-GB** と **SCBS-GB** が適しています。
- 取り付け用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブッシュ **CLGB** が付属しています。

単位: mm

品番	B	A	A1	A2	B1	B2	B3	d	M1	M2	L	H	質量 (g)
CLHE-32-1	32	98.5	34	53	15	22	-	7	M8	M5	8	10	130
CLHE-32-2	32	98.5	34	53	30	22	17	7	M8	M5	8	10	150
CLHE-42-1	42	140	51	74.4	19	30	-	9	M10	M6	8.5	14	220
CLHE-42-2	42	140	51	74.4	40	30	23	9	M10	M6	8.5	14	410
CLHE-52-1	52	168	62	88.5	22	37	-	11	M12	M8	12.5	16	380
CLHE-52-2	52	168	62	88.5	50	37	30	11	M12	M8	12.5	16	900
CLHE-62-1	62	192.5	71.5	102	22	44	-	13	M12	M10	12.5	18	690
CLHE-62-2	62	192.5	71.5	102	60	44	40	13	M12	M10	12.5	18	1020

● 使用例

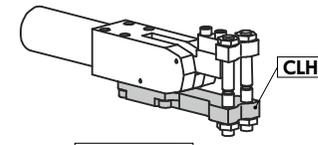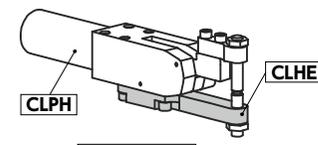

● 適用サイズ

品番	パワークランパー適用サイズ
CLHE-32	CLPV-20
CLHE-42	CLPV-32
CLHE-52	CLPV-40
CLHE-62	CLPV-50



● 関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブッシュ **CLGB** があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

CLHE-32-1

