


PK-10 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用

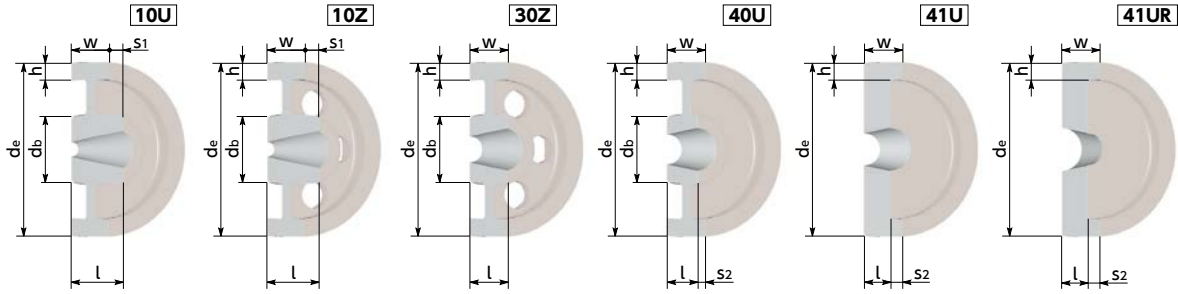

品番 1	外径 de	プッシング		形状図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
		品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
PK-80-10	80	1310	35(-)	41UR	-	25	-	17.04	42.04	10	0.000734	0.69
PK-85-10	85	1310	35(-)	41UR	-	25	-	17.04	42.04	10	0.000966	0.82
PK-90-10	90	1610	42(38)	41UR	-	25	-	17.04	42.04	10	0.00118	0.86
PK-95-10	95	1610	42(38)	41UR	-	25	-	17.04	42.04	10	0.0015	1
PK-100-10	100	1610	42(38)	41U	-	25	-	17.04	42.04	10	0.00188	1.16
PK-106-10	106	1610	42(38)	41U	-	25	-	17.04	42.04	10	0.00241	1.35
PK-112-10	112	1610	42(38)	41U	-	25	-	17.04	42.04	10	0.00305	1.55
PK-118-10	118	1610	42(38)	41U	-	25	-	17.04	42.04	10	0.00379	1.76
PK-125-10	125	2012	50(48)	41U	-	32	-	10.04	42.04	10	0.00511	2.07
PK-132-10	132	2012	50(48)	41U	-	32	-	10.04	42.04	10	0.00649	2.41
PK-140-10	140	2012	50(48)	41U	-	32	-	10.04	42.04	10	0.00837	2.82
PK-150-10	150	2012	50(48)	41U	-	32	-	10.04	42.04	10	0.0112	3.37
PK-160-10	160	2012	50(48)	41U	-	32	-	10.04	42.04	10	0.0147	3.95
PK-170-10	170	2012	50(48)	40U	105	32	-	10.04	42.04	10	0.0124	3.02
PK-180-10	180	2517	60(60)	10U	120	45	2.96	-	42.04	10	0.0179	4
PK-190-10	190	2517	60(60)	10U	120	45	2.96	-	42.04	10	0.0202	4.12
PK-200-10	200	2517	60(60)	10U	120	45	2.96	-	42.04	10	0.0247	4.6
PK-212-10	212	2517	60(60)	10U	120	45	2.96	-	42.04	10	0.0281	4.71
PK-224-10	224	2517	60(60)	10U	120	45	2.96	-	42.04	10	0.0357	5.37
PK-236-10	236	2517	60(60)	10U	120	45	2.96	-	42.04	10	0.0396	5.41
PK-250-10	250	2517	60(60)	10U	120	45	2.96	-	42.04	10	0.0518	6.3
PK-280-10	280	2517	60(60)	10Z	120	45	2.96	-	42.04	10	0.077	7
PK-315-10	315	3020	75(70)	10Z	145	51	8.96	-	42.04	10	0.122	8.99
PK-355-10	355	3020	75(70)	10Z	145	51	8.96	-	42.04	10	0.186	10.6
PK-400-10	400	3526	75(75)	30Z	180	42.04	-	-	42.04	12	0.333	15.4

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目の出荷。



軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応不可

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PK-400-10 (プーリー本体)

1

3526-70-N (イソメックプッシング)

2

3

4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番 2	標準軸穴径 (mm) 3																									
	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	
1310						○	○	○	○	○	○	○	○	△												
1610	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△									
2012					○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△						
2517						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3020										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3526																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* キー溝の種類を選択できます。 4

●: [N]新JIS平行キー溝および[Q]旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: [N]新JIS平行キー溝のみ。

△: [N]シャローキー(特殊規格のキーで、プッシングに付属しています)のみ。

● 関連商品

イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。

