
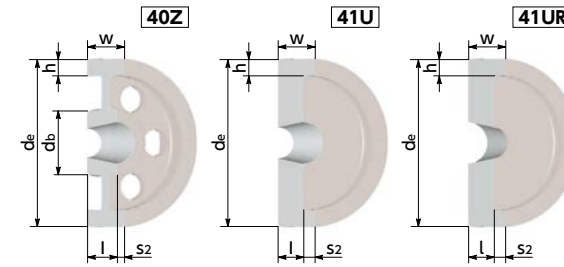


PK-12 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用

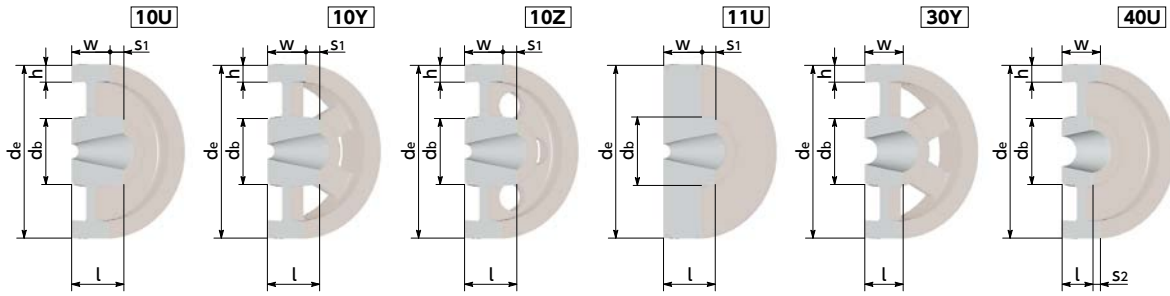

単位: mm

品番	外径 de	プッシング		形状図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
		品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h+ ₀ ²		
PK-80-12	80	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	24.16	49.16	10	0.000762	0.67
PK-85-12	85	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	24.16	49.16	10	0.00102	0.81
PK-90-12	90	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	24.16	49.16	10	0.00132	0.95
PK-95-12	95	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	24.16	49.16	10	0.00167	1.1
PK-100-12	100	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	24.16	49.16	10	0.00208	1.26
PK-106-12	106	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	24.16	49.16	10	0.00266	1.46
PK-112-12	112	2012	50 (48)	41U	-	32	-	17.16	49.16	10	0.0034	1.61
PK-118-12	118	2012	50 (48)	41U	-	32	-	17.16	49.16	10	0.0043	1.88
PK-125-12	125	2012	50 (48)	41U	-	32	-	17.16	49.16	10	0.00554	2.21
PK-132-12	132	2012	50 (48)	41U	-	32	-	17.16	49.16	10	0.00701	2.55
PK-140-12	140	2012	50 (48)	41U	-	32	-	17.16	49.16	10	0.009	2.97
PK-150-12	150	2517	60 (60)	41U	-	45	-	4.16	49.16	10	0.0137	3.88
PK-160-12	160	2517	60 (60)	41U	-	45	-	4.16	49.16	10	0.0183	4.68
PK-170-12	170	2517	60 (60)	41U	-	45	-	4.16	49.16	10	0.0239	5.54
PK-180-12	180	2517	60 (60)	41U	-	45	-	4.16	49.16	10	0.0306	6.45
PK-190-12	190	2517	60 (60)	40U	120	45	-	4.16	49.16	10	0.0228	4.51
PK-200-12	200	3020	75 (70)	11U	145	51	1.84	-	49.16	-	0.0487	7.98
PK-212-12	212	3020	75 (70)	11U	145	51	1.84	-	49.16	-	0.0629	9.38
PK-224-12	224	3020	75 (70)	11U	145	51	1.84	-	49.16	-	0.0797	10.9
PK-236-12	236	3020	75 (70)	10U	145	51	1.84	-	49.16	10	0.0508	6.67
PK-250-12	250	3020	75 (70)	10U	145	51	1.84	-	49.16	10	0.0625	7.38
PK-280-12	280	3020	75 (70)	10U	145	51	1.84	-	49.16	10	0.0908	8.68
PK-315-12	315	3020	75 (70)	10Z	145	51	1.84	-	49.16	10	0.136	9.61
PK-355-12	355	3020	75 (70)	10Z	145	51	1.84	-	49.16	10	0.207	11.4
PK-400-12	400	3526	75 (75)	40Z	180	41	-	8.16	49.16	12	0.355	15.8
PK-450-12	450	3526	75 (75)	30Y	190	49.16	-	-	49.16	12	0.386	18.2
PK-500-12	500	4036	95 (85)	10Y	190	64	14.84	-	49.16	14	0.7	24.7
PK-560-12	560	4036	95 (85)	10Y	190	64	14.84	-	49.16	12	0.765	24.3
PK-630-12	630	4036	95 (85)	10Y	190	64	14.84	-	49.16	12	1.1	27.3

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 *2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
 *3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																													
品番	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	
1610	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△													
2012					○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△										
2517						○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				
3020										○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				
3526																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			
4036																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	△	

* キー溝の種類を選択できます。
 ●: 新JIS平行キー溝および旧JIS平行キー溝から選択できます。
 ○: 新JIS平行キー溝のみ。
 △: シャローキー(特殊規格のキーで、プッシングに付属しています)のみ。

追加工サービスをご利用ください。
 Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日出荷。

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工 対応不可

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PK-212-12 (プーリー本体)

3020-55-N (イソメックプッシング)

イソメックプッシングも併せてご注文ください。

● 関連商品

イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。