


PK-5 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用

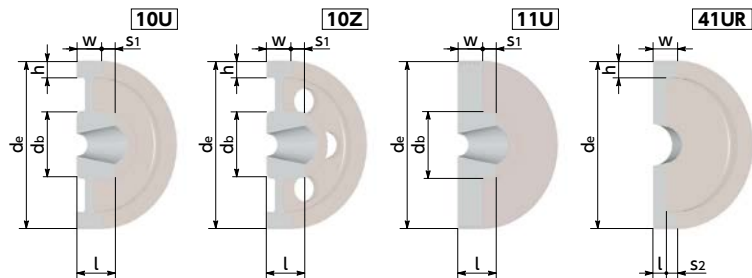

品番	外径 de	プッシング		形状図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
		品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h ^{+2/0}		
PK-50-5	50	軸穴タイプ	22(22)	11U	40	32	7.76	-	24.24	-	0.000963	0.38
PK-56-5	56	軸穴タイプ	25(25)	11U	46	32	7.76	-	24.24	-	0.00158	0.48
PK-63-5	63	1108	28(25)	41UR	-	22	-	2.24	24.24	10	0.00183	0.3
PK-67-5	67	1108	28(25)	41UR	-	22	-	2.24	24.24	10	0.00246	0.36
PK-71-5	71	1108	28(25)	41UR	-	22	-	2.24	24.24	10	0.00322	0.43
PK-75-5	75	1108	28(25)	41UR	-	22	-	2.24	24.24	10	0.00412	0.5
PK-80-5	80	1210	32(28)	11U	75	25	0.76	-	24.24	-	0.00535	0.54
PK-85-5	85	1210	32(28)	11U	75	25	0.76	-	24.24	-	0.00708	0.65
PK-90-5	90	1210	32(28)	11U	75	25	0.76	-	24.24	-	0.00916	0.77
PK-95-5	95	1210	32(28)	11U	75	25	0.76	-	24.24	-	0.0116	0.9
PK-100-5	100	1210	32(28)	11U	75	25	0.76	-	24.24	-	0.0146	1.03
PK-106-5	106	1610	42(38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.0179	1.06
PK-112-5	112	1610	42(38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.0229	1.24
PK-118-5	118	1610	42(38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.0287	1.43
PK-125-5	125	1610	42(38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.0369	1.67
PK-132-5	132	1610	42(38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.0465	1.92

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

● **PK-50-5** **PK-56-5** は軸穴追加加工サービスをご利用ください。

● 関連商品

イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



追加加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PK-100-5 (プーリー本体)

1

1210-24-N (イソメックプッシング)

2

3

4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。

品番	外径 de	プッシング		形状図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
		品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h ^{+2/0}		
PK-140-5	140	1610	42(38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.00596	2.22
PK-150-5	150	1610	42(38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.00797	2.62
PK-160-5	160	1610	42(38)	11U	85	25	0.76	-	24.24	-	0.0104	3.05
PK-170-5	170	1610	42(38)	10U	85	25	0.76	-	24.24	10	0.00764	1.96
PK-180-5	180	1610	42(38)	10U	85	25	0.76	-	24.24	10	0.00932	2.13
PK-190-5	190	2012	50(48)	10U	105	32	7.76	-	24.24	10	0.0125	2.76
PK-200-5	200	2012	50(48)	10U	105	32	7.76	-	24.24	10	0.0154	3.08
PK-212-5	212	2012	50(48)	10U	105	32	7.76	-	24.24	10	0.0179	3.19
PK-224-5	224	2012	50(48)	10U	105	32	7.76	-	24.24	10	0.0227	3.62
PK-236-5	236	2012	50(48)	10U	105	32	7.76	-	24.24	10	0.0258	3.7
PK-250-5	250	2012	50(48)	10U	105	32	7.76	-	24.24	10	0.0355	4.52
PK-280-5	280	2012	50(48)	10Z	105	32	7.76	-	24.24	10	0.0536	4.87
PK-315-5	315	2517	60(60)	10Z	120	45	20.76	-	24.24	10	0.0855	6.55
PK-355-5	355	2517	60(60)	10Z	120	45	20.76	-	24.24	10	0.133	7.77

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径(mm)																							
	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60
1108	○	○	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●	△											
1210			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	△										
1610			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△					
2012							○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△		
2517								○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* キー溝の種類を選択できます。 4

●: **N**新JIS平行キー溝および**Q**旧JIS平行キー溝が選択できます。

○: **N**新JIS平行キー溝のみ。

△: **N**シャローキー(特殊規格のキーで、プッシングに付属しています)のみ。