



BRPPS-S ボールローラ(プランジャタイプ)

SUS ステンレス

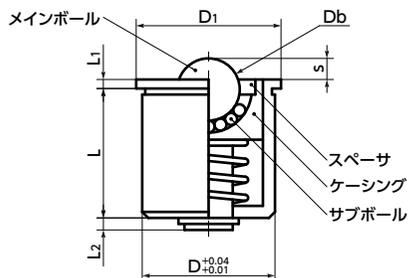

⚠ 使用上の注意

- 上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
- メインボールのストローク分、底部が可動します。取り付け穴の深さにご注意ください。

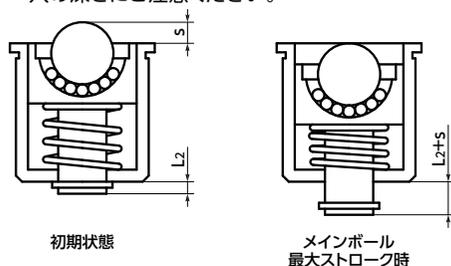

- プランジャ機能つきボールローラ。圧入タイプ。
- 本体部を圧入するため、高さを抑えることができます。
- 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
- ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩擦を低減します。
- 取り付け穴の推奨公差はH7です。

● 用途

搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミット/割り出し

● 材質・仕上げ



	BRPPS-S
本体	SUS304
メインボール	SUS440C (硬度55HRC以上)
サブボール	SUS440C (硬度55HRC以上)
スペーサ	SUS304
ケーシング	SUS304
スプリング	SUS631J1

単位: mm

品番	D	D1	L	s	L1	L2	Db	荷重(N) min./max.	質量(g)
BRPPS-14-S	14	16	14	1.5	1.5	1.5	5.56	23 / 30	16
BRPPS-18-S	18	20	17	2.5	1.5	2	8.73	24 / 38	31
BRPPS-22-S	22	24	21.5	3.5	1.5	2	10.32	24 / 55	55

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

BRPPS-14-S

商品記号	D	ステンレス製 メインボール
------	---	------------------

1 バラ売り → P.xxxx

2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

3 ねじカット → P.xxxx

4 ゆるみ止め → P.xxxx

1個から注文できるため対象外

お問い合わせください

対応不可

対応不可