 




BRPSS ボールローラ(プランジャタイプ)




SUS ステンレス

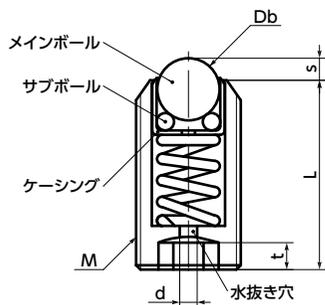

- 使用例
偏荷重がある場合に。

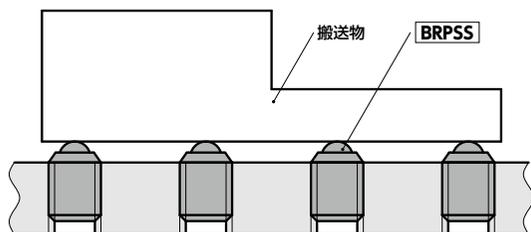

割り出しなど。プランジャとして。

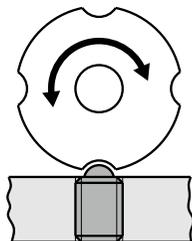

- プランジャ機能つきボールローラ。セットスクルータイプ。
- 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
- ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩擦を低減します。

BRPSS-S ———— オールステンレス

BRPSS-N ———— メインボール：ポリアセタール

- 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。

- 用途

搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミット/割り出し

- 材質・仕上げ



	BRPSS-S	BRPSS-N
本体	SUSXM7 (SUS304相当)	SUSXM7 (SUS304相当)
メインボール	SUS440C (硬度 55HRC以上)	ポリアセタール (白)
サブボール	SUS440C (硬度 55HRC以上)	SUS440C (硬度 55HRC以上)
ケーシング	SUS304	SUS304
スプリング	SUS631J1	SUS631J1

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

BRPSS-12-N

商品記号 M ポリアセタール製
メインボール

BRPSS-S BRPSS-N

単位: mm

BRPSS-S メインボール: ステンレス	BRPSS-N メインボール: ポリアセタール	共通寸法		L	s	Db	B	t	d	荷重 (N) min./max.	質量 (g)
品番	品番	M (並目) ねじの呼び	ピッチ								
BRPSS-5-S	BRPSS-5-N	M5	0.8	12	0.7	2.38	2.5	2	1.2	4.4 / 19.6	0.94
BRPSS-6-S	BRPSS-6-N	M6	1	13	0.8	3	3	2.5	1.5	8.1 / 29.6	1.4
BRPSS-8-S	BRPSS-8-N	M8	1.25	15	1.3	4	4	2.5	2	12.6 / 39.8	3.1
BRPSS-10-S	BRPSS-10-N	M10	1.5	16	1.6	5	5	3	2.5	13.5 / 44.4	5.3
BRPSS-12-S	BRPSS-12-N	M12	1.75	20	2.3	7.14	6	3	3	16.1 / 46.9	9.3
BRPSS-16-S	BRPSS-16-N	M16	2	25	3.1	9.53	8	3	4	26.1 / 88.2	22

1 パラ売り → P.xxxx

1個から注文できるため対象外

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

ねじカット → P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可