



APR-AKS 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 低コストタイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download


M8

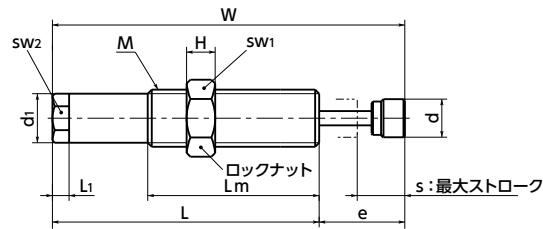

M10 - M27

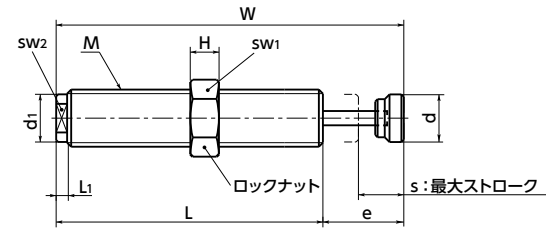

M33 M45

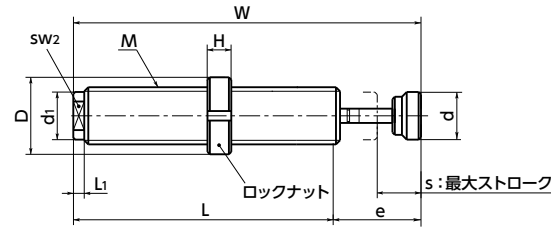

寸法

品番	M(細目)		L	L ₁	L _m	d	d ₁	e	W	H	SW1 (二面幅)	D	SW2 (二面幅)	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ												
APR-M8-1-AKS	M8	1	40	2.5	26	5	6.8	11	51	4	13		6	14
APR-M10-1-AKS	M10	1	51	2.3		8		14	65	5	13		8	30
APR-M12-1-AKS	M12	1	56	2.3	10			17	73	6	14		8	45
APR-M14-1-AKS	M14	1	66	3.5		11		20.5	86.5	8	17		10	75
APR-M14-1.5-AKS	M14	1.5	66	3.5		11		20.5	86.5	8	17		10	75
APR-M20-1.5-AKS	M20	1.5	76	3.5		17		23	99	10	24		14	140
APR-M25-1.5-AKS	M25	1.5	105	4		22		36	141	12	30		19	310
APR-M27-3-AKS	M27	3	105	4		22		36	141	12	32		19	380
APR-M33-1.5-AKS	M33	1.5	125	5		28		45	170	10		41	24	645
APR-M45-1.5-AKS	M45	1.5	140	6		38		35	175	10		60	36	1280

単位: mm

●全商品にロックナット1個が付属しています。

性能

品番	最大吸収エネルギー (J)	時間あたり最大吸収エネルギー (J/h)	最大ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
				min.	max.		min.	max.
APR-M8-1-S-AKS	1.5	5000	5	1.8	3.5	0.15	1	3
APR-M8-1-M-AKS	1.5	5000	5	0.8	2.2	0.15	1	3
APR-M8-1-H-AKS	1.5	5000	5	0.2	1.2	0.15	1	3
APR-M10-1-S-AKS	3	8000	8	1.8	3.5	0.15	3	8
APR-M10-1-M-AKS	3	8000	8	0.8	2.2	0.15	3	8
APR-M10-1-H-AKS	3	8000	8	0.2	1.2	0.15	3	8
APR-M12-1-S-AKS	9	20000	10	1.8	3.5	0.2	3	7
APR-M12-1-M-AKS	9	20000	10	0.8	2.2	0.2	3	7
APR-M12-1-H-AKS	9	20000	10	0.2	1.2	0.2	3	7
APR-M14-1-S-AKS	20	35000	12	1.8	3.5	0.2	4	8
APR-M14-1-M-AKS	20	35000	12	0.8	2.2	0.2	4	8
APR-M14-1-H-AKS	20	35000	12	0.2	1.2	0.2	4	8
APR-M14-1.5-S-AKS	20	35000	12	1.8	3.5	0.2	4	8
APR-M14-1.5-M-AKS	20	35000	12	0.8	2.2	0.2	4	8
APR-M14-1.5-H-AKS	20	35000	12	0.2	1.2	0.2	4	8
APR-M20-1.5-S-AKS	32	40000	15	1.8	3.5	0.3	10	30
APR-M20-1.5-M-AKS	32	40000	15	0.8	2.2	0.3	10	30
APR-M20-1.5-H-AKS	32	40000	15	0.2	1.2	0.3	10	30
APR-M25-1.5-S-AKS	90	80000	25	1.8	3.5	0.4	10	35
APR-M25-1.5-M-AKS	90	80000	25	0.8	2.2	0.4	10	35
APR-M25-1.5-H-AKS	90	80000	25	0.2	1.2	0.4	10	35
APR-M27-3-S-AKS	90	80000	25	1.8	3.5	0.4	10	35
APR-M27-3-M-AKS	90	80000	25	0.8	2.2	0.4	10	35
APR-M27-3-H-AKS	90	80000	25	0.2	1.2	0.4	10	35
APR-M33-1.5-S-AKS	180	100000	30	1.8	3.5	0.4	20	65
APR-M33-1.5-M-AKS	180	100000	30	0.8	2.2	0.4	20	65
APR-M33-1.5-H-AKS	180	100000	30	0.2	1.2	0.4	20	65
APR-M45-1.5-S-AKS	350	140000	25	1.8	3.5	0.4	35	65
APR-M45-1.5-M-AKS	350	140000	25	0.8	2.2	0.4	35	65
APR-M45-1.5-H-AKS	350	140000	25	0.2	1.2	0.4	35	65

●品番指定

直送 実働1日目出荷

APR-M20-1.5-S-AKS

1

価格はコンタクトセンターへお問い合わせください。