



APR 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 低コストタイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download


M8

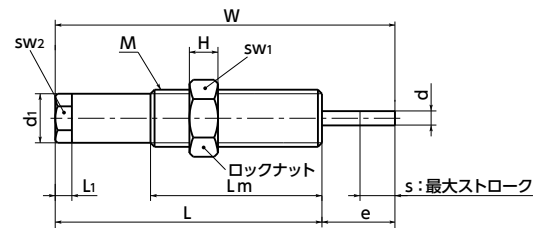

M10 - M27

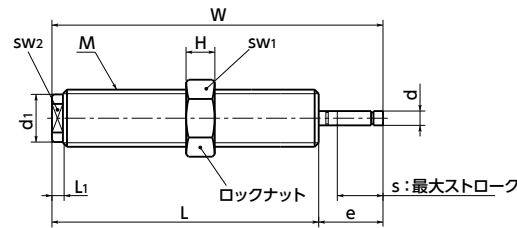

M33 M45

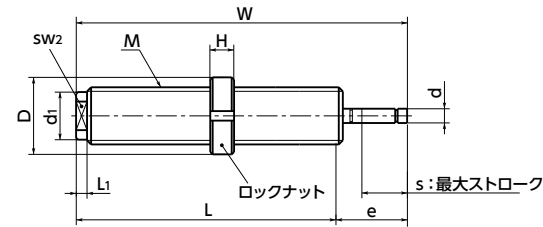

寸法

品番	M(細目)		L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	SW1 (二面幅)	D	SW2 (二面幅)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ												
APR-M8-1	M8	1	40	2.5	26	2.3	6.8	9.5	49.5	4	13		6	13
APR-M10-1	M10	1	51	2.3		3		11	62	5	13		8	29
APR-M12-1	M12	1	56	2.3		3		13.5	69.5	6	14		8	40
APR-M14-1	M14	1	66	3.5		4		17	83	8	17		10	70
APR-M14-1.5	M14	1.5	66	3.5		4		17	83	8	17		10	70
APR-M20-1.5	M20	1.5	76	3.5		6		19	95	10	24		14	130
APR-M25-1.5	M25	1.5	105	4		8		31	136	12	30		19	285
APR-M27-3	M27	3	105	4		8		31	136	12	32		19	355
APR-M33-1.5	M33	1.5	125	5		10		40	165	10		41	24	600
APR-M45-1.5	M45	1.5	140	6		12		30	170	10		60	36	1190

●全商品にロックナット1個が付属しています。

性能

品番	最大吸収エネルギー (J)	時間あたり最大吸収エネルギー (J/h)	最大ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
				min.	max.		min.	max.
APR-M8-1-S	1.5	5000	5	1.8	3.5	0.15	1	3
APR-M8-1-M	1.5	5000	5	0.8	2.2	0.15	1	3
APR-M8-1-H	1.5	5000	5	0.2	1.2	0.15	1	3
APR-M10-1-S	3	8000	8	1.8	3.5	0.15	3	8
APR-M10-1-M	3	8000	8	0.8	2.2	0.15	3	8
APR-M10-1-H	3	8000	8	0.2	1.2	0.15	3	8
APR-M12-1-S	9	20000	10	1.8	3.5	0.2	3	7
APR-M12-1-M	9	20000	10	0.8	2.2	0.2	3	7
APR-M12-1-H	9	20000	10	0.2	1.2	0.2	3	7
APR-M14-1-S	20	35000	12	1.8	3.5	0.2	4	8
APR-M14-1-M	20	35000	12	0.8	2.2	0.2	4	8
APR-M14-1-H	20	35000	12	0.2	1.2	0.2	4	8
APR-M14-1.5-S	20	35000	12	1.8	3.5	0.2	4	8
APR-M14-1.5-M	20	35000	12	0.8	2.2	0.2	4	8
APR-M14-1.5-H	20	35000	12	0.2	1.2	0.2	4	8
APR-M20-1.5-S	32	40000	15	1.8	3.5	0.3	10	30
APR-M20-1.5-M	32	40000	15	0.8	2.2	0.3	10	30
APR-M20-1.5-H	32	40000	15	0.2	1.2	0.3	10	30
APR-M25-1.5-S	90	80000	25	1.8	3.5	0.4	10	35
APR-M25-1.5-M	90	80000	25	0.8	2.2	0.4	10	35
APR-M25-1.5-H	90	80000	25	0.2	1.2	0.4	10	35
APR-M27-3-S	90	80000	25	1.8	3.5	0.4	10	35
APR-M27-3-M	90	80000	25	0.8	2.2	0.4	10	35
APR-M27-3-H	90	80000	25	0.2	1.2	0.4	10	35
APR-M33-1.5-S	180	100000	30	1.8	3.5	0.4	20	65
APR-M33-1.5-M	180	100000	30	0.8	2.2	0.4	20	65
APR-M33-1.5-H	180	100000	30	0.2	1.2	0.4	20	65
APR-M45-1.5-S	350	140000	25	1.8	3.5	0.4	35	65
APR-M45-1.5-M	350	140000	25	0.8	2.2	0.4	35	65
APR-M45-1.5-H	350	140000	25	0.2	1.2	0.4	35	65

●品番指定

直送 14時当日出荷

APR-M20-1.5-S



価格はコンタクトセンターへお問い合わせください。