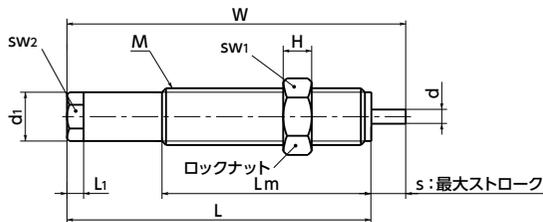


APT 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 長寿命・高エネルギー吸収タイプ **NEW**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

**寸法**

単位: mm

品番	M(細目)		L	L1	Lm	d	d1	W	H	SW1	SW2	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ										
APT-M4-0.5-M	M4	0.5	23	2	14	1	3.4	26	2	6	3	2
APT-M5-0.5-M	M5	0.5	23	2	13	1	4.4	27	2	7	4	3

- 全商品にロックナット1個が付属しています。

性能

品番 	最大吸収エネルギー (J)	時間あたり最大吸収エネルギー (J/h)	最大ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
				min.	max.		min.	max.
APT-M4-0.5-M	0.5	1200	3	0.8	2.2	0.15	1	2
APT-M5-0.5-M	0.8	1800	4	0.8	2.2	0.15	1	2

- 品番指定

 直送  14時当日出荷
APT-M4-0.5-M

価格はコンタクトセンターへお問い合わせください。