


PME 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 小径タイプ


PME-N□□D

ステンレスヘッドなし

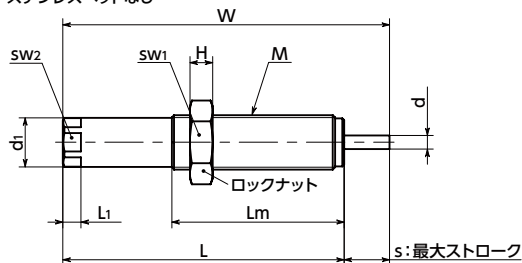

PME-N□□S

ステンレスヘッドつき

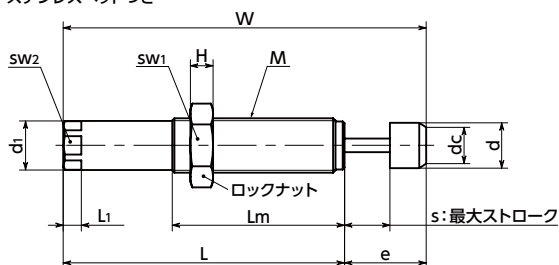

寸法

単位: mm

品番	M(細目)		L	L1	Lm	d	dc	d1	s	e	W	H	SW1 (二面幅)	SW2 (二面幅)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ													
PME04-05N□□D-B	M4	0.5	26	2	14.7	1	-	3.4	4	-	30	2	6	3	2
PME04-05N□□S-B	M4	0.5	26	2	14.7	3	2.5	3.4	4	7	33	2	6	3	2
PME05-05N□□D-B	M5	0.5	26	2	14.7	1	-	4.4	4	-	30	2	7	4	3
PME05-05N□□S-B	M5	0.5	26	2	14.7	3	2.5	4.4	4	7	33	2	7	4	3
PME06-05N□□D-A	M6	0.5	31	2	19	1.5	-	5.4	5	-	36	2.5	8	5	5
PME06-05N□□S-A	M6	0.5	31	2	19	5	4	5.4	5	9	40	2.5	8	5	6

●全商品にロックナット1個が付属しています。

性能

品番	M(細目) ねじの呼び	最大吸収 エネルギー (J)	緊急時 最大吸収 エネルギー (J)	時間あたり 最大吸収 エネルギー (J/h)	最大 ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		許容荷重 (N)	ロックナット 最大締めつけ トルク (N・m)	復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
						min.	max.				min.	max.
PME04-05NH□□-B	M4	0.8	0.8	2100	4	0.1	1.2	200	1	0.15	1	2
PME04-05NM□□-B	M4	0.8	0.8	2100	4	0.8	2.2	200	1	0.15	1	2
PME05-05NH□□-B	M5	0.8	0.8	2100	4	0.1	1.2	200	1	0.15	1	2
PME05-05NM□□-B	M5	0.8	0.8	2100	4	0.8	2.2	200	1	0.15	1	2
PME06-05NH□□-A	M6	1.8	1.8	5000	5	0.1	1.2	500	2	0.15	1.5	2.5
PME06-05NM□□-A	M6	1.8	1.8	5000	5	0.8	2.2	500	2	0.15	1.5	2.5
PME06-05NS□□-A	M6	1.8	1.8	5000	5	1.8	3.5	500	2	0.15	1.5	2.5

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PME06-05N H A S-A

商品記号 1 2 3 商品記号

- 1 速度タイプ
- 2 保護機構
- 3 ステンレスヘッドの有無

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可