



**TPC-AA** 高性能エラストマストップパ(ベーシックストップ) - 長寿命・高耐環境性 - 高エネルギー吸収タイプ

形状1

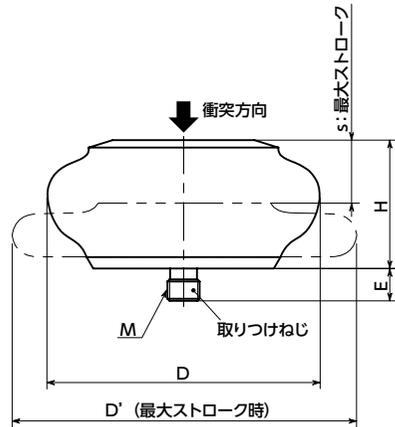


形状2

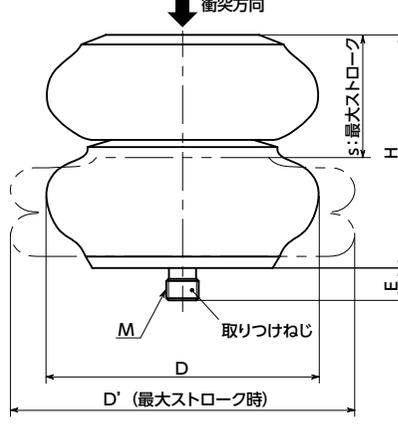

⚠ 使用上の注意

ベーシックストップの取り付けは、下図のφD以上の取り付け面に取りつけてください。

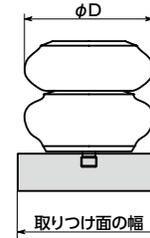

寸法・性能

TPC-AA-M ショア硬さ：D40

単位：mm

品番	最大吸収エネルギー (J)	緊急時最大吸収エネルギー *1 (J)	時間あたり最大吸収エネルギー (J/h)	最大ストローク s	H	D	D'	形状	M(並目)		E (max.)	取り付けねじ*2 単体品番	質量*3 (g)
									ねじの呼び	ピッチ			
TPC-AA-79-64-M	450	630	13500	62	79	64	89	2	M12	1.75	12	TPC-M12-A	177
TPC-AA-96-74-M	980	1372	29400	75	96	74	114	2	M12	1.75	12	TPC-M12-A	241
TPC-AA-57-88-M	1210	1695	36300	40	57	88	133	1	M12	1.75	12	TPC-M12-A	285
TPC-AA-84-100-M	1785	2500	53550	59	84	100	149	1	M12	1.75	12	TPC-M12-A	515
TPC-AA-94-85-M	1940	2715	58200	74	94	85	127	2	M12	1.75	12	TPC-M12-A	325
TPC-AA-129-116-M	3710	5195	111300	97	129	116	187	1	M16	2	16	TPC-M16-A	1062
TPC-AA-114-137-M	6350	8890	190500	89	114	137	216	1	M16	2	16	TPC-M16-A	1129
TPC-AA-224-152-M	7260	10165	217800	176	224	152	241	2	M20	2.5	20	TPC-M20-A	2370
TPC-AA-186-140-M	7310	10230	219300	144	186	140	214	2	M16	2	16	TPC-M16-A	1596
TPC-AA-241-149-M	8860	12400	265800	178	241	149	224	2	M20	2.5	20	TPC-M20-A	2589
TPC-AA-166-168-M	10100	14140	303000	124	166	168	260	1	M16	2	16	TPC-M16-A	2297
TPC-AA-252-177-M	12725	17810	381750	198	252	177	279	2	M20	2.5	20	TPC-M20-A	3161

- \*1: 緊急時最大吸収エネルギーが10000(J)を超える商品を緊急停止用に使用する場合、本体に対し衝突方向の偏角を2°以下でご使用ください。
- \*2: 全商品に取りつけねじが1本付属しています。取り付けねじ単体でもご注文いただけます。
- \*3: 取り付けねじを含む質量です。

TPC-AA-H ショア硬さ：D55

単位：mm

品番	最大吸収エネルギー (J)	緊急時最大吸収エネルギー *1 (J)	時間あたり最大吸収エネルギー (J/h)	最大ストローク s	H	D	D'	形状	M(並目)		E (max.)	取り付けねじ*2 単体品番	質量*3 (g)
									ねじの呼び	ピッチ			
TPC-AA-68-88-H	1640	2295	49200	49	68	88	124	1	M12	1.75	12	TPC-M12-A	286
TPC-AA-53-108-H	1900	2660	57000	30	53	108	133	1	M12	1.75	12	TPC-M12-A	394
TPC-AA-98-102-H	1970	2760	59100	63	98	102	140	1	M16	2	16	TPC-M16-A	645
TPC-AA-106-136-H	4250	5950	127500	65	106	136	178	1	M16	2	16	TPC-M16-A	1195
TPC-AA-118-146-H	8330	11660	249900	67	118	146	191	2	M16	2	16	TPC-M16-A	1535

- \*1: 緊急時最大吸収エネルギーが10000(J)を超える商品を緊急停止用に使用する場合、本体に対し衝突方向を偏角2°以下でご使用ください。
- \*2: 全商品に取りつけねじが1本付属しています。取り付けねじ単体でもご注文いただけます。
- \*3: 取り付けねじを含む質量です。

● 取り付けねじ

品番	M(並目)		六角レンチの呼び
	ねじの呼び	ピッチ	
TPC-M12-A	M12	1.75	10
TPC-M16-A	M16	2	14
TPC-M20-A	M20	2.5	17

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**TPC-AA-57-88-M**



**TPC-M12-A** 取り付けねじ単体

