



# ABV-A 上面取り付けブラケット

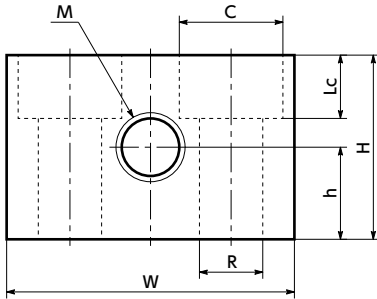

- パワーストップ取り付け用ブラケット。
- 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取り付けができます。
- 材質・仕上げ

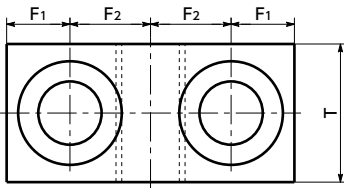

	ABV
本体	SS400 無電解ニッケルメッキ

## 寸法

単位: mm

品番	M(細目)		W	H	h	T	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	C	Lc	R	適用ねじサイズ*1		質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ										ねじの呼び	ピッチ	
ABV-M6-0.5-A	M6	0.5	25	16	8	12	5.5	7	9	5.5	5.5	M6	0.5	24
ABV-M8-1-A	M8	1	32	18	9	12	5.5	10.5	9	5.5	5.5	M8	1	38
ABV-M10-1-A	M10	1	32	18	9	12	5.5	10.5	9	5.5	5.5	M10	1	35
ABV-M12-1-A	M12	1	38	26	12	16	8	11	14	8.5	8.5	M12	1	70
ABV-M14-1-A	M14	1	38	29	13	16	8	11	14	8.5	8.2	M14	1	77
ABV-M14-1.5-A	M14	1.5	38	29	13	16	8	11	14	8.5	8.2	M14	1.5	77
ABV-M20-1.5-A	M20	1.5	65	34	17	25	11	21.5	19	12.5	12.5	M20	1.5	263
ABV-M25-1.5-A	M25	1.5	65	40	20	25	11	21.5	19	12.5	12.5	M25	1.5	292
ABV-M27-3-A	M27	3	69	46	23	25	11	23.5	19	12.5	12.5	M27	3	407
ABV-M33-1.5-A	M33	1.5	75	50	25	25	11	26.5	19	12.5	12.5	M33	1.5	421
ABV-M45-1.5-A	M45	1.5	100	66	33	32	15	35	26	17.5	16.5	M45	1.5	907

\*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## ABV-M20-1.5-A



クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可