

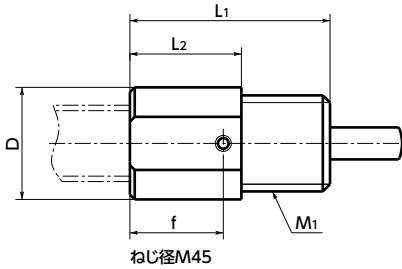


ARA ボルトプレサポート

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

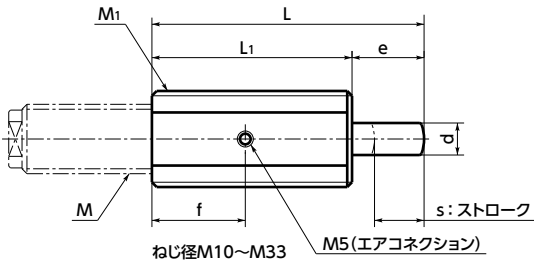

- **ARA** を使用すると、衝突物との偏角を最大30°まで許容できます。

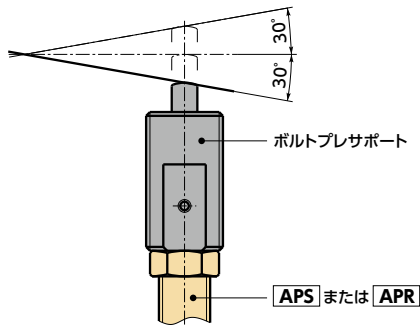

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	ARA
ねじ部	SCr415相当 窒化処理

- 品番指定


直送 14時当日出荷

ARA-M20-1.5



価格はコンタクトセンターへお問い合わせください。

- エアコネクションからエアを注入することで内部の気圧を高め、ゴミ・ホコリがパワーストップ®内部に侵入することを防止します。(**APS** のみ。 **APR** はこの使用方法には対応していません。)

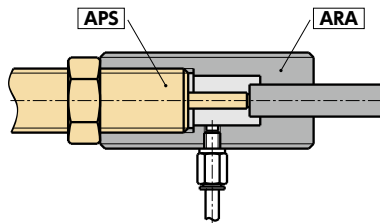

寸法

単位: mm

品番	M(細目)		M1(細目)		ストローク s	L	L1	L2	e	d	f	D	適用パワーストップ		質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ									APS → P.xxxx	APR → P.xxxx	
ARA-M10-1	M10	1	M16	1.5	8	55	44	11	6	16			M10-1	M10-1	55
ARA-M12-1	M12	1	M18	1.5	10	57.5	44	13.5	6	20			M12-1	M12-1	70
ARA-M14-1	M14	1	M20	1.5	12	62	45	17	8	16			M14-1	M14-1	85
ARA-M14-1.5	M14	1.5	M20	1.5	12	62	45	17	8	16			M14-1.5	M14-1.5	85
ARA-M20-1.5	M20	1.5	M25	1.5	15	74	55	19	10	20			M20-1.5	M20-1.5	160
ARA-M20-1.5L	M20	1.5	M25	1.5	30	104	70	34	10	20			M20-1.5L		205
ARA-M25-1.5	M25	1.5	M33	1.5	25	106	75	31	12	22			M25-1.5	M25-1.5	385
ARA-M25-1.5L	M25	1.5	M33	1.5	40	136	90	46	12	22			M25-1.5L		460
ARA-M27-3	M27	3	M33	1.5	25	106	75	31	12	22			M27-3	M27-3	380
ARA-M33-1.5	M33	1.5	M45	1.5	30	130	90	40	14	28			M33-1.5	M33-1.5	890
ARA-M33-1.5L	M33	1.5	M45	1.5	50	170	110	60	14	28			M33-1.5L		1100
ARA-M45-1.5	M45	1.5	M45	1.5	25	125	95	50	30	18	35	55	M45-1.5	M45-1.5	1040
ARA-M45-1.5L	M45	1.5	M45	1.5	50	175	120	60	55	18	35	55	M45-1.5L		1320