


PAH ストップスリーブ

SUS ステンレス

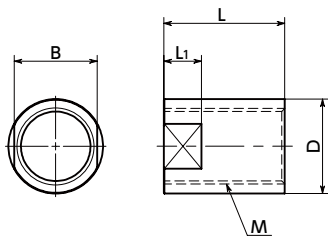



● 材質・仕上げ



	PAH
本体	SUS303相当
ロックナット	SUS303相当

- パワーストップ用のストップです。パワーストップに直接取りつけて使用します。
- ねじ込み量の調整で、ストロークを任意に設定できます。
- 全商品にロックナットが付属しています。

パワーストップ本体

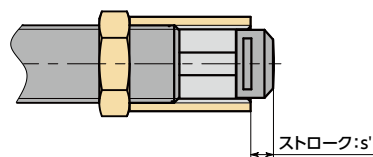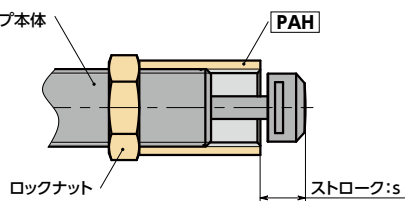

寸法

単位: mm

品番 ①	M(細目)		D	L	L1	B	適用ねじサイズ*1		質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ					ねじの呼び	ピッチ	
PAH04-05-A	M4	0.5	6	8	3	5	M4	0.5	1
PAH05-05-A	M5	0.5	7	8	3	6	M5	0.5	1
PAH06-05-A	M6	0.5	8	10	3	7	M6	0.5	2
PAH08-10-A	M8	1	12	12	4	10	M8	1	8
PAH10-10-A	M10	1	14	16	5	12	M10	1	14
PAH12-10-A	M12	1	16	20	6	14	M12	1	20
PAH14-10-A	M14	1	19	25	8	16	M14	1	33
PAH14-15-A	M14	1.5	19	25	8	16	M14	1.5	36
PAH16-10-A	M16	1	21	25	8	18	M16	1	38
PAH16-15-A	M16	1.5	21	25	8	18	M16	1.5	42
PAH20-15-A	M20	1.5	25	32	10	22	M20	1.5	68
PAH22-15-A	M22	1.5	27	32	10	24	M22	1.5	77
PAH25-15-A	M25	1.5	31	45	12	27	M25	1.5	140
PAH27-30-A	M27	3	33	45	12	30	M27	3	170
PAH33-15-A	M33	1.5	39	55	15	36	M33	1.5	240
PAH36-15-A	M36	1.5	44	55	15	41	M36	1.5	330

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PAH20-15-A



クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可