


PKP 平面取り付けブラケット

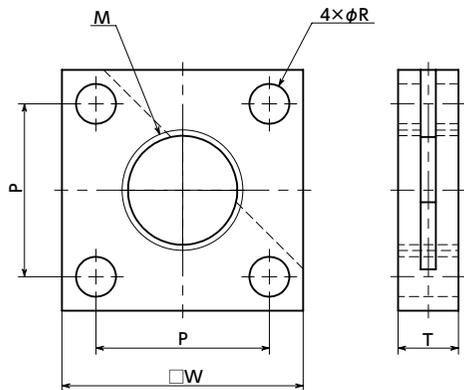

● 材質・仕上げ



	PKP
本体	SS400 ニッケルメッキ

- パワーストップ取り付け用ブラケット。
- 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取り付けができます。

寸法

単位：mm

品番 	M(細目)		P	W	R	T	適用ねじサイズ*1		質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ					ねじの呼び	ピッチ	
PKP08-10-A	M8	1	11	17	3.3	6	M8	1	9
PKP10-10-A	M10	1	13	19	3.3	6	M10	1	11
PKP12-10-A	M12	1	15	21	3.3	6	M12	1	13
PKP14-10-A	M14	1	18	26	4.3	8	M14	1	27
PKP14-15-A	M14	1.5	18	26	4.3	8	M14	1.5	28
PKP20-15-A	M20	1.5	23	32	5.3	8	M20	1.5	38
PKP25-15-A	M25	1.5	28	40	6.3	10	M25	1.5	75
PKP33-15-A	M33	1.5	36	50	8.3	10	M33	1.5	110

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PKP20-15-A



 クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可